

**Drucktaster opak, Einbaudurchmesser 18,2 mm,
 Schraubanschluss, 1 Ö + 1 S, schwarz**
1.01.102.011/0104

Allgemein

Blendenfarbe	opak schwarz
Blendenform	vorstehende Blende
Bundform	rund

Einbaumaße

Bauhöhe	10,5 mm
Bunddurchmesser	22 mm
Einbautiefe	34 mm
Einbauöffnung	18,2 mm

Elektrische Kennwerte

Durchgangswiderstand nach Lebensdauer max.	200 mΩ
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltstrom max.	2 A

Mechanische Kennwerte

Anschlagfestigkeit min.	100 N
Betätigungskraft max.	9,5 N
Betätigungsweg	5 mm
Schaltweg Schließer	3,7 mm
Schaltweg Öffner	2,1 mm

Mechanischer Aufbau


Anschlüsse	Schraubanschluss
Befestigung	Gewinding
Beleuchtbarkeit	nein
Kontaktbestückung	1 Ö + 1 S
Kontaktfunktion	tastend
Kontaktsystem	Brücken-Schleifkontakt
Kontaktwerkstoffe	Ag
Lampenfassung	nein

Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur max.	+85 °C
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Flammklasse nach UL 94	V 0
Gewicht	14 g
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	ja
Konstantklimafestigkeit	nach IEC 600 68-2-3 und 2-30
Lagertemperatur max.	+90 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lebensdauer	50000
Schutzart frontseitig	IP40 (IP65 mit Dichtungskappe)
Wechselklimafestigkeit	nach IEC 600 68-2-14 und 2-33

28.01.2008

Frontplatte

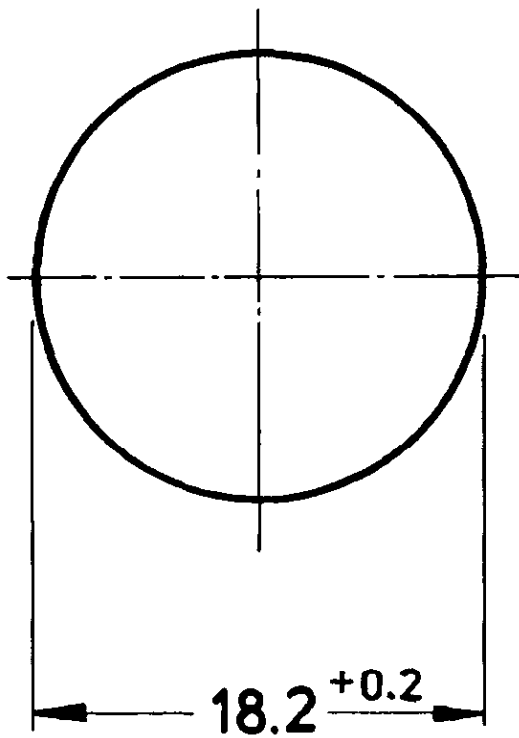

Maßzeichnung

