 



CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefuegnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

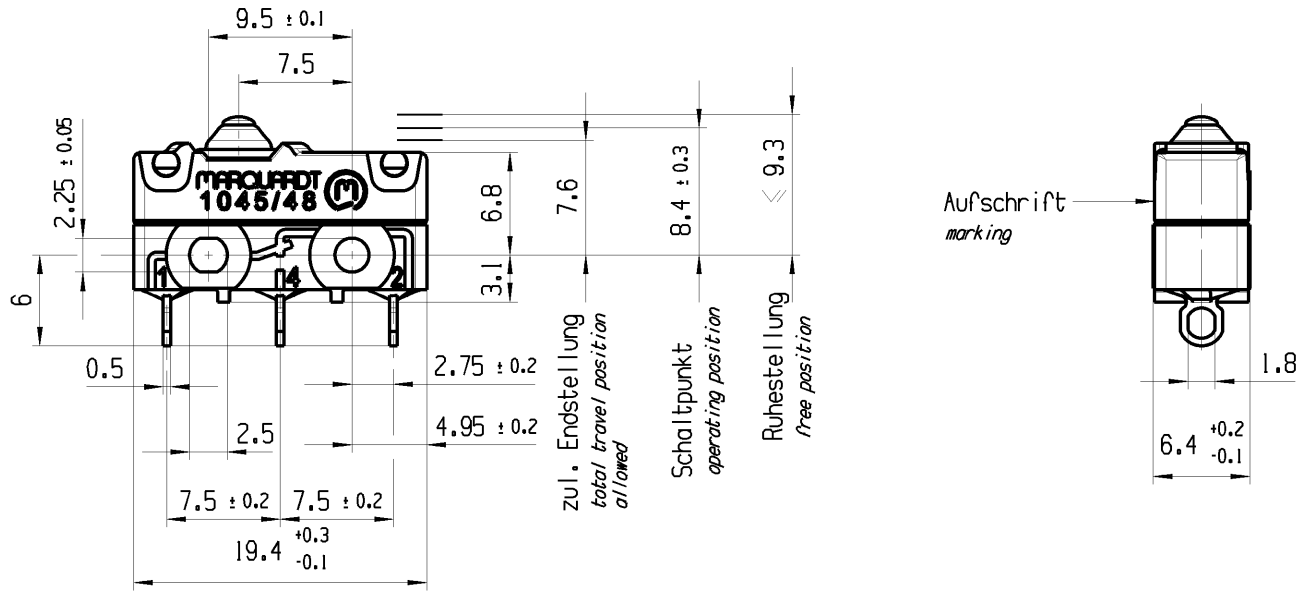

Aufschrift  
Marking




1045.0102 μ

5(5)/250~40T100 10E3



NC NO  
2 4

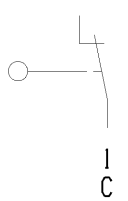

Wechsler 1-polig  
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.6 N  
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.7 N  
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm  
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67  
protection class acc to EN 60529 IP 67

Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062  
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30  
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10450102	Index b
	fuer Winkel FOR ANGLE.	± 2	+0.25 -0.1	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm					
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5				
				>30-70 ± 0.3	>70-120 ± 0.4	>120 ± 0.8				
b	78489	26.04.12	BRC				CAD: NX v6.0	Snap action switch		
a	77237	13.02.12	BRC				gez./DRAWN BY 20.04.11 BRC	<b>MARQUARDT</b>		
	73338	20.04.11	BRC				gepr./CHECKED BY			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF				