

# Datenblatt

Befehlsgeräte

Meldeleuchten

Reihenklammern




## Beleuchtbare Not-Aus-Taste im IP65 Gehäuse

Datum: 09.03.2006



**SIL22\_QRBLUV\_118308**

- Not-Aus-Taste mit 2 Zwangsöffnern im IP65 Gehäuse, M20 Kabelverschraubung
- Drehentriegelung links/rechts
- beleuchtbarer, gelber Blockierschutzkragen
- überlistsicher nach EN418
- EN60947-5-1, EN60947-5-5, EN60068

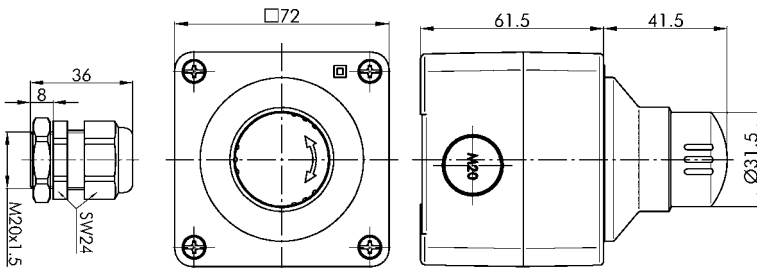

### Approbationen

Kontaktgeber:  
Not-Aus Betätiger:

ENEC05, KEMA, CSA, UL, TÜV  
cULus, TÜV



### Allgemeine Daten

Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C...+55 °C / -25 °C...+85 °C  
Schutzart: IP65  
Anschluss: M20 Kabelverschraubung, Schraubanschlüsse für 2x2,5mm<sup>2</sup>  
Elektrische Lebensdauer: 1 Mio. bei Nennlast (Kontaktgeber)  
Mechanische Lebensdauer: 50 000 Betätigungen (Tumgebung = 20°C)  
Durchgangswiderstand (neu): < 20mΩ  
Prellzeit: < 9ms  
Zwangstrennung: gemäß EN 60947-5-1, Anhang K  
Zwangsöffnungsweg: > 3mm

### Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie:	AC15 A 600	DC13 Q600
Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub> :	600V	600V
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> : (Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> )	250V(3A) 440V(1.6A)	440V(0.12A), 250V(0.2A), 125V(0.4A), 60V(1A), 24V(2A)
Schaltvermögen:	10I <sub>e</sub>	1.1I <sub>e</sub>
Thermischer Dauerstrom I <sub>th</sub> :	16A	16A

### Elektrische Daten nach IEC/EN 61058-1 (VDE 0630 Teil 1)

Bemessungsspannung U <sub>e</sub> :	250V~	440V~
Bemessungsstrom I <sub>e</sub> :	16(10)A	10(6)A

### Technische Daten Ringbeleuchtung

Betriebsspannung/Betriebsstrom: 12-30V AC,DC / 8-44mA  
Anschluss: über 2-adrige Litze 0.25mm<sup>2</sup>, ca.10cm lang

- Änderungen vorbehalten -

Georg Schlegel GmbH & Co. KG  
Am Kapellenweg  
D-88525 Dürmentlingen

Ust-ID-Nr.: DE 146 544 521

Tel.: 0 73 71 / 502 - 0  
Fax: 0 73 71 / 502 - 49  
e-mail: info@schlegel.biz  
www.schlegel.biz

Rechtsform: KG  
Sitz Dürmentlingen, HRA Biberach 202-R  
Geschäftsführer: Eberhard Schlegel  
Komplementärin Elektro-Kontakt GmbH  
Sitz Dürmentlingen, HRB Biberach 48-R

