

Gehäuse ø 22

IP 66
 Kontakte: Bodenbefestigung mit Schraubanschluss
 Nach Norm EN-IEC 60947-5-1
 Mit 2 vorgepressten Ausbruchstellen ISO - 1620

 Technische Daten (Seite 94)
 Vergleichstabelle (Seite 311)


► GEHÄUSE MIT 1 TASTER - NICHT BELEUCHTBAR

TASTEND - FLACH

Bestell-Nr.



LBX10110

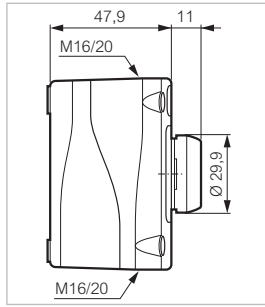


	Kontakt		Bezeichnung	
● Grün	NO			LBX10110
● Rot	NC			LBX10610

 

NOT-AUS TASTER ø 40, TASTEND

Bestell-Nr.



LBX10210

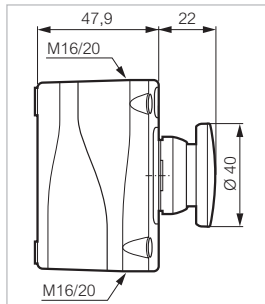


	Kontakt		Bezeichnung	
● Rot	NC			LBX10210

DREHSCHALTER MIT KNEBEL KURZ

Bestell-Nr.



LBX12510

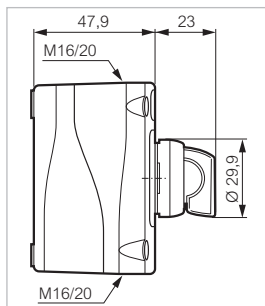

	Kontakt		Bezeichnung	
2 Schaltstellungen 45° ● Schwarz	NO			LBX12510