

Nockenschalter



Eigenschaften (Seite 203)

► UMSCHALTER OHNE 0-STELLUNG

PR 12 - 16 A (AC21)

Fronteinbau mit Zentralfestigung 22 mm

Bestell-Nr.



NC53DX80

Kleiner Knebel grau/schwarz
Frontplatte □ 48 Alu


Bezeichnung

- 1-polig - 2 Kontakte
- 2-polig - 4 Kontakte
- 3-polig - 6 Kontakte
- 4-polig - 8 Kontakte



- PR12 2251 D4 E N48MD50
- PR12 2252 D4 E N48MD50
- PR12 2253 D4 E N48MD50
- PR12 2254 D4 E N48MD50

- NC51DX80
- NC52DX80
- NC53DX80**
- NC54DX80**

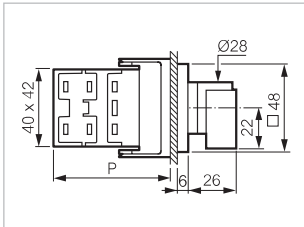

Abmessungen

- P: 51 (1-2 KONTAKTE)
- 61 (3-4 KONTAKTE)
- 71 (5-6 KONTAKTE)
- 81 (7-8 KONTAKTE)

PR 12 - 16 A (AC21)

Einbaumontage ø 22

Bestell-Nr.



NC52DC113

Knebel Schwarz
Frontring ABS verchromt matt


Bezeichnung

- 1-polig - 2 Kontakte
- 2-polig - 4 Kontakte
- 3-polig - 6 Kontakte
- 4-polig - 8 Kontakte



- PR12 2251 D4 E C21RA03
- PR12 2252 D4 E C21RA03
- PR12 2253 D4 E C21RA03
- PR12 2254 D4 E C21RA03










- NC51DC113
- NC52DC113
- NC53DC113
- NC54DC113

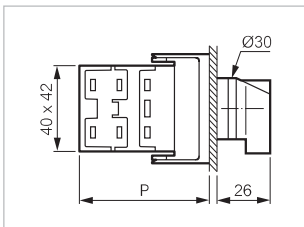

Abmessungen

- P: 51 (1-2 KONTAKTE)
- 61 (3-4 KONTAKTE)
- 71 (5-6 KONTAKTE)
- 81 (7-8 KONTAKTE)

ABO

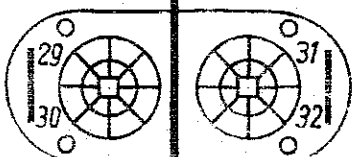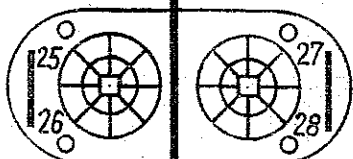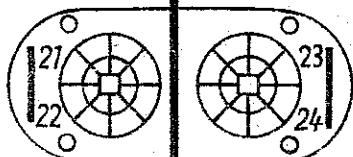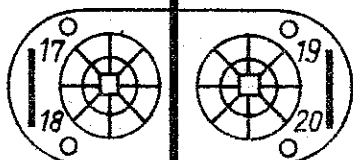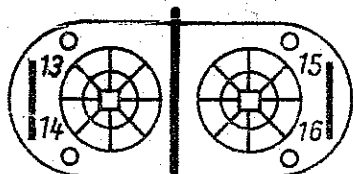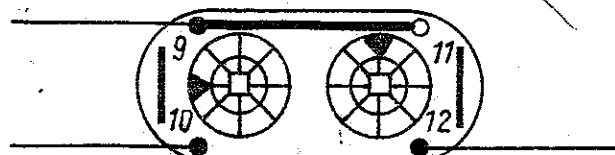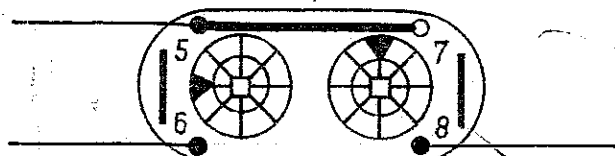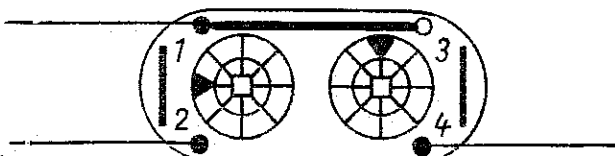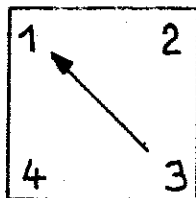

	Positions				
	1	2	3	4	
Contacts	1	2			
1 - 2	x				145050
3 - 4		x			145 "
5 - 6	x				145 "
7 - 8		x			145 "
9 - 10	x				145 "
11 - 12		x			145 "
13 - 14					145
15 - 16					145
17 - 18					145
19 - 20					145
21 - 22					145
23 - 24					145
25 - 26					145
27 - 28					145
29 - 30					145
31 - 32					145

CC
10
16
32
63
~~125~~

PR
10
16
25

Indice	Désignation	Date	Nom.	Etabli le: 15 - 9 - 65	par GILLMANN
1427	à Avilla description 1358	19.1.75	V. H.		
					Indice
					2 2 5 3 D 4 a