

RF 19 - Leuchtfeld, 1 x 1-teilig

3.14.002.052/0000

Weitere Daten siehe LED.



Geeignet für Systemaufbau RK 90, für 2-teilige Tastenkappe beleuchtet.

Allgemein

| | |
|--------------------------|---------|
| Blendenfarbe | grün |
| Empfohlenes Tasterraster | 23/x mm |

Einbaumaße


| | |
|---------|----------|
| Länge | 19,05 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Bauhöhe | 9,15 mm |

Mechanischer Aufbau


| | |
|-------------|----------------------------|
| Befestigung | THT, Lötén in Leiterplatte |
| Beleuchtung | Vollausleuchtung 2 LED |
| LED Farbe | grün |
| LED Typ | 2 mm |

Sonstige Angaben

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Arbeitstemperatur min. | -25 °C |
| Arbeitstemperatur max. | +70 °C |
| Umweltbeständigkeit | nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78 |
| Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit | nach E DIN IEC 600 28-2-20 |
| Wellenlötung | 260 °C max. |
| Handlötung | 350 °C / 5 sec. max. |

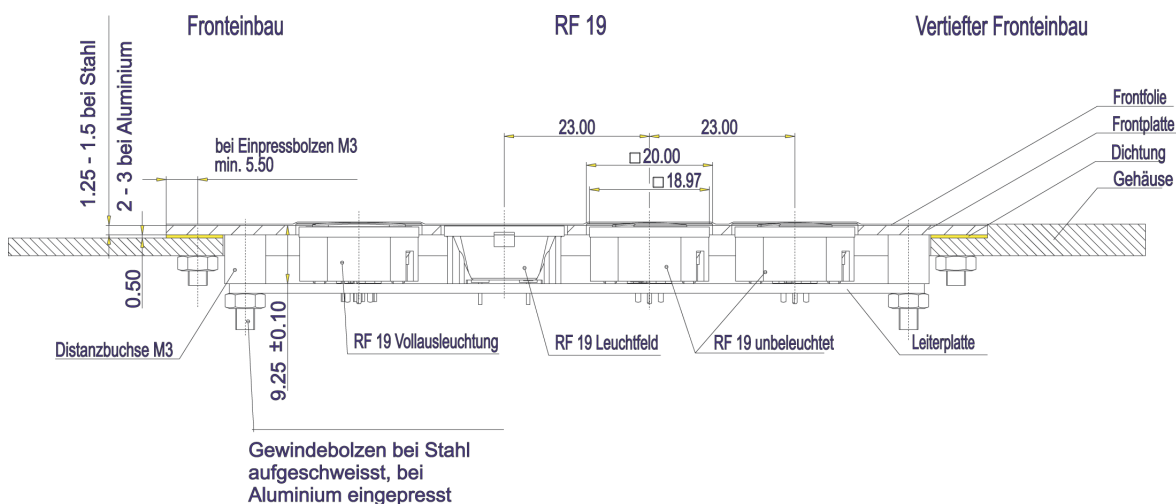

08.02.2012

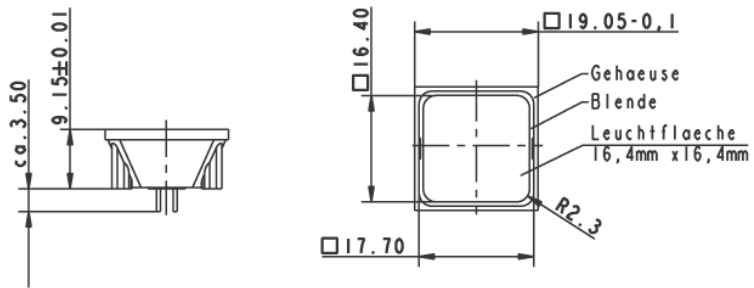

0,5 x 2-teilig, gelb

