

RF 19 - Leuchtfeld, 1 x 1-teilig

3.14.002.053/0000

Weitere Daten siehe LED.



Geeignet für Systemaufbau RK 90, für 2-teilige Tastenkappe beleuchtet.

Allgemein

Blendenfarbe	gelb
Empfohlenes Tasterraster	23/x mm

Einbaumaße


Länge	19,05 mm
Breite	19,05 mm
Bauhöhe	9,15 mm

Mechanischer Aufbau


Befestigung	THT, Lötén in Leiterplatte
Beleuchtung	Vollausleuchtung 2 LED
LED Farbe	gelb
LED Typ	2 mm

Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit	nach E DIN IEC 600 28-2-20
Wellenlötung	260 °C max.
Handlötung	350 °C / 5 sec. max.

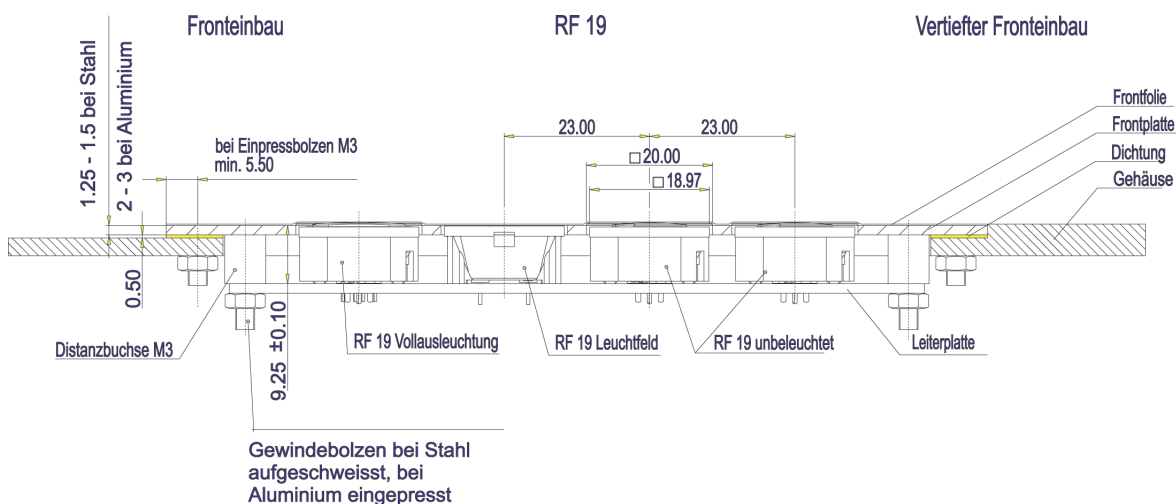

08.02.2012

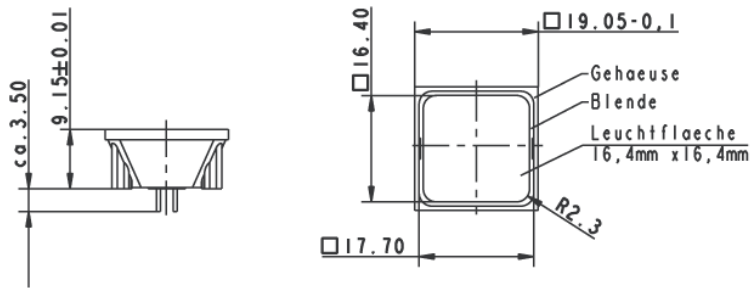

0,5 x 2-teilig, gelb

