

## RF 15 - Kurzhubtaster, Vollaussleuchtung 2 LED, Kontakt Silber

### 3.14.200.025/0000

Tastenkappen siehe Systemaufbau RK 90.



#### Allgemein

Blendenfarbe	blau
Empfohlenes Tasterraster	19,05 mm

#### Einbaumaße

Länge	15 mm
Breite	15 mm
Bauhöhe	9,7 mm

#### Mechanischer Aufbau

Befestigung	Löten in Leiterplatte
Anschluss	THT
Kontaktsystem	Sprungkontakt
Kontaktbestückung	1 S
Kontaktwerkstoff	Ag
Beleuchtung	Vollaussleuchtung 2 LED
LED Farbe	blau
LED Typ	2 mm

#### Mechanische Kennwerte

Betätigungskraft max.	2,9±0,6 N
Schaltweg	0,5+0,2 mm
Anschlagfestigkeit min.	bei durchkontaktierter Leiterplatte 100 N



#### Elektrische Kennwerte

Schaltspannung min. DC	Au: 0,02 V, Ag: 3 V
Schaltspannung max.	Au: 35 V, Ag: 50 V
Schaltstrom min.	Au: 0,01 mA, Ag: 0,1 mA
Schaltstrom max.	Au: 100 mA, Ag: 250 mA
Schaltleistung max. (Ohmsche Last)	Au: 2 W, Ag: 12,5 W
Durchgangswiderstand Neuzustand max.	100 mΩ
Isolationswiderstand	109 Ω

#### Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	1.000.000 Zyklus
Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit	nach E DIN IEC 600 28-2-20
Wellenlötung	260 °C max.
Handlötung	350 °C / 5 sec. max.

08.02.2012

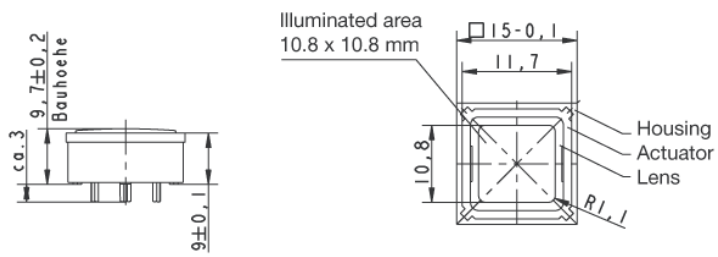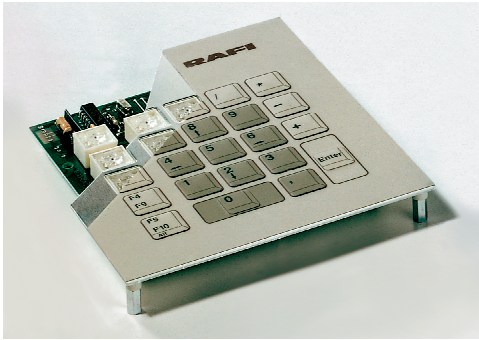

Blende rot

