

Frontelemente \varnothing 22

IP 66
 Mit Befestigungsmutter
 Zur Kombination mit einem Adapter und Kontaktelementen (Seite 48)
 Frontring Kunststoff verchromt - schwarzer Frontring auf Anfrage (siehe Formular Seite 79)
 Nach Norm EN-IEC 60947-5-1


 Technische Daten (Seite 94)
 Vergleichstabelle (Seite 311)

► DRUCKTASTER - NICHT BELEUCHTBAR

TASTEND - PILZTASTER \varnothing 40

Drücken

Bestell-Nr.

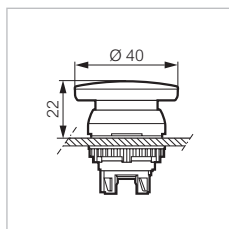

- Rot
- Grün
- Schwarz
- Gelb


- L21AD01
- L21AD02
- L21AD03
- L21AD04

L21AD01

TASTEND - PILZTASTER \varnothing 70

Drücken

Bestell-Nr.

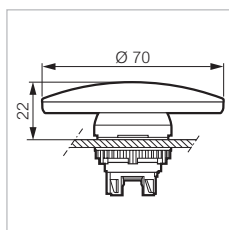

- Rot
- Schwarz


- L21AE01
- L21AE03

L21AE03

TASTEND - FLACH-HOCH

Doppeldrucktaster

Bestell-Nr.

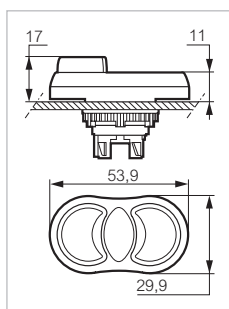

- Grün
- Rot
- Grün Bezeichnung START
- Rot Bezeichnung STOP

L61QB21


L61QB21B

L61QB21

TASTEND - FLACH-HOCH

Doppeldrucktaster für Schutzart IP 67

Bestell-Nr.

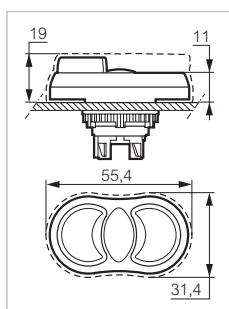

Lieferung mit Dichtungshaube transparent

- Grün
- Rot

L62QM21

L62QM21

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte