


Stiflleisten

Stiftquerschnitt, □ 0,4 mm, breiter Isolierkörper

– passend für Buchsenleiste **BLM**, einreihig 2-20 Kontakte


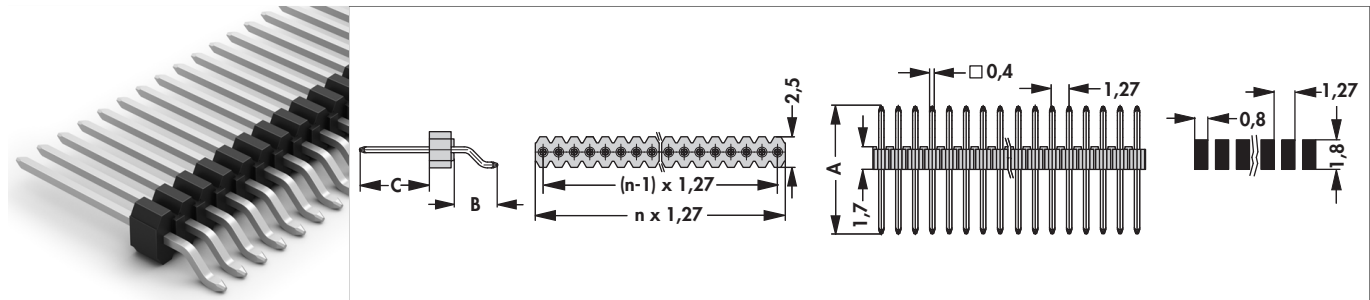


Art. Nr.	Maße [mm]			Art. Nr.	Maße [mm]		
	A	B	C		A	B	C
SLV W 3 SMD 048 ...	9,5	3	4,8	SLV W 3 SMD 073 ...	12,0	3	7,3
bitte angeben: ... Polzahl einreihig 2 - 20		... Kontaktoberfläche G = vergoldet Z = verzinkt		... Verpackungsform (optional) SM = Stangenmagazin			

... Verpackungsform (Option) - Ergänzungen:

SLV W 3 SMD ... SM: 4-20 Kontakte

Option, zur automatischen Bestückung

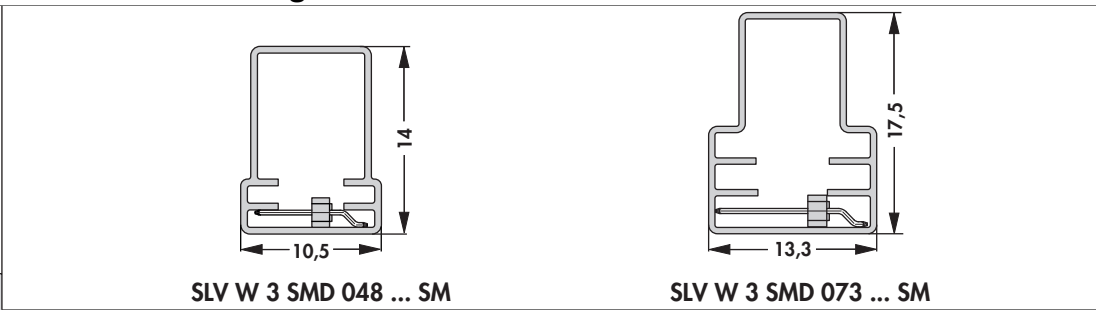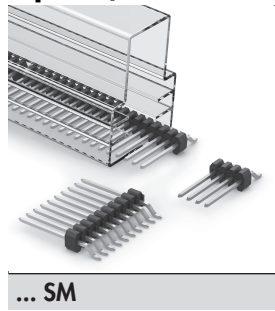

... SM

SLV W 3 SMD 048 ... SM

SLV W 3 SMD 073 ... SM

Technische Daten Leiterkartensteckverbinder

	SLV W ...
Kontaktmaterial	CuZn-Legierung
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse	Ni+0,2µm Au/ Ni + 4 ... 6 µm Sn
Durchgangswiderstand	≤5 mΩ
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	125 V AC
Prüfspannung	300 V
Material Isolierkörper	PA 4.6, GF
Temperaturbereich	-40 °C ... +163 °C / (260 °C / 10 s)
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Isolationswiderstand	>10 ¹² Ω