

Systemanschluss - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



V8-OUTPUT-Adapter für acht 6,2 mm PLC Interfaces (1 Wechsler, etc./siehe „Ergänzende Produkte“). 15-polige D-SUB-Stiftleiste, Ansteuerlogik: plusschaltend

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918189105

Technische Daten

Maße

Breite	49,6 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	94 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	24 V DC ±25 %
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A (pro Signalpfad)
Summenstrom Spannungseinspeisung maximal	3 A
Polzahl	15
Statusanzeige	LED grün
Prüfspannung	500 V (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Spannungsversorgung
----------------------------	---------------------

Systemanschluss - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058

Technische Daten

Anschlussdaten Anschluss 1

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	Signalebene
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	D-SUB-Stiftleiste
Polzahl	15

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27242208

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC001423

UNSPSC


UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Systemanschluss - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058

Approbationen

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / GOST / cUL Listed / GL / cULus Recognized / cULus Listed /

Approbationsdetails

UL Recognized 

UL Listed 

cUL Recognized 

GOST 

cUL Listed 

GL


cULus Recognized 

cULus Listed 

Zeichnungen

Systemanschluss - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058

Schaltplan

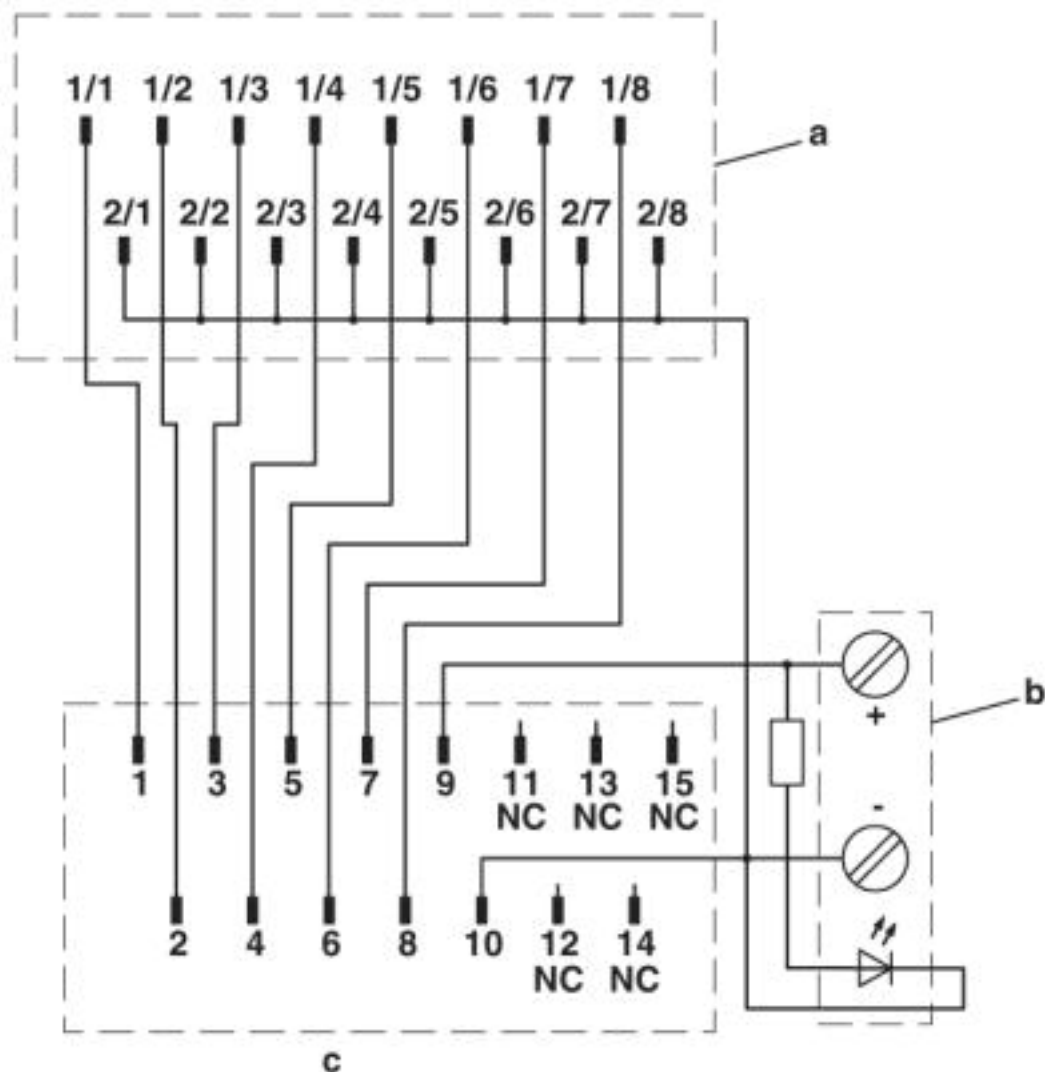

a = Kontaktierung zu PLC-Klemmen b = Einspeiseklemme c = D-SUB-Leiste 15-polig

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>