




CRICRI 308 / 307 / 305

Speziell entwickelt für Landwirtschaft und Orte, an denen Reinigung mit Wasser erforderlich ist. Der sehr robuste Aufbau garantiert auch in aggressiver Umgebung eine sehr hohe Haltbarkeit.

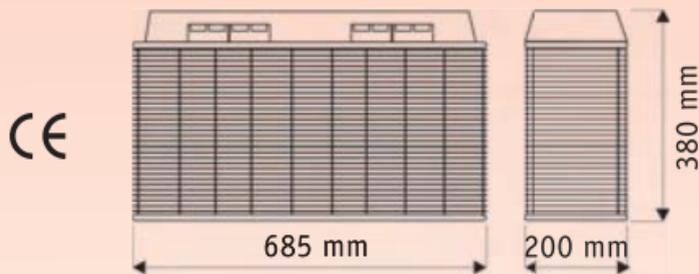

Innen & Außen



wartungsfrei



Wasser-Reinigung



ohne Chemie



sehr robust

Das verzinkte Außengitter (lackiert bei Mod. 308 E) hat eine zusätzliche Erdung zum Schutz der Benutzer. Ein Schutzschalter trennt beim Öffnen des Gitters die Stromzufuhr vom Netz. Die leistungsstarken UVA-Lampen haben einen großen Wirkungskreis und Lebensdauer von ca. 2000 Stunden. Die Fassungen sind gegen Schmutz und Feuchtigkeit abgedichtet. Hygiene und Sicherheit von IMQ geprüft und zertifiziert. Schutzart IPX4. 230 Volt, 59 Hz.

| Modell | Art.-Nr. | Leistung (W) | Lampen Typ | Reichweite (m ²) |
|--------|----------|--------------|------------|------------------------------|
| 308 A | 3081 | 95 | 2 x 40 | 850 |
| 308 E | 3085 | 95 | 2 x 40 | 850 |
| 307 A | 3071 | 65 | 2 x 20 | 430 |
| 307 E | 3075 | 65 | 2 x 20 | 430 |
| 305 | 305 | 45 | 1 x 20 | 210 |

Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz

Entladespannung 5000 V

Lebensdauer Lampen ca. 2000/3000 h