



Voyager E LED

96241058 VOYAGER E LED EXIT SIGN BOX

LED 2W LED_200	EN 60598-2-22	IP 20			850°C	T _a 0 +25
-----------------------	---------------	-------	---	---	-------	----------------------

Voyager E LED

Sparsame, autarke LED-Fluchtwegleuchte mit integriertem Schild zur Wandmontage mit Dauerschaltung - 3 stündig. Schutzart IP20. Gehäuse: Stahl, weiß. Schild: Polycarbonat. „Pfeil runter“ zur Fluchtwegebeschilderung nach ISO Norm inkludiert.


Abmessungen: 327 x 70 x 158 mm

Gesamtleistung: 5,6 W

Gewicht: 1,68 kg



TLG_VOEL_F_PDBFRONT.jpg

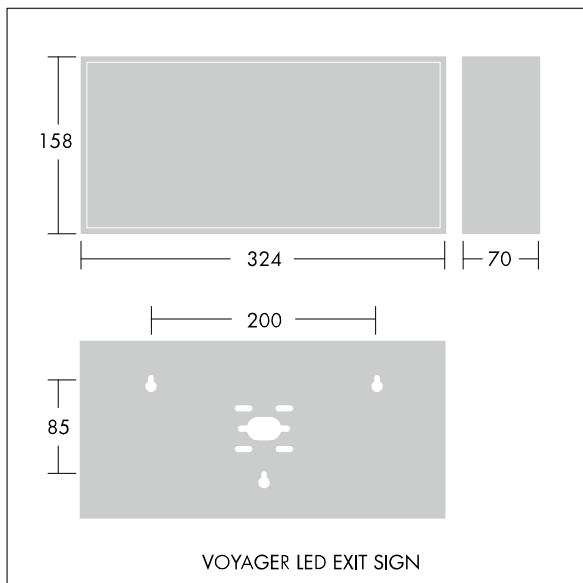

TLG_VOYR_M_LED1.wmf

Lampenposition:STD - Standard
Lampen:1 x LED_200 / 2.4W
Gesamtlichtstrom:200 lm
Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb:105 lm
Betriebsgerät:HF ELD
Anschlussleistung:5.6 W Lambda = 0.7