

## Datenblatt

### LED-Schnur-Zwischendimmer Serie 8115

- Schieberegler für Hand- und Fußbetätigung
- Geräuscharme Arbeitsweise
- Durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten als Zwischen- und Endgerät einsetzbar
- separater Ein- u. Ausschalter
- Schutzleiteranschluss möglich
- Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen im Min. Bereich



|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignet für:                 | dimmbare LED-Leuchtmittel, HV-Halogenlampen, Glühlampen, NV-Halogenlampen mit magnetischem Trafo |
| Nennspannung:                 | 230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz,                                                                       |
| <b>Leistung:</b>              | <b>7-110 W/VA, LED 3-35 W,</b>                                                                   |
| Arbeitsprinzip:               | Phasenanschnitt                                                                                  |
| Abmessungen;                  | LBH 130 x 59 x 35 mm                                                                             |
| Betätigung:                   | Ein/Aus über separaten Schalter, Dimmen über Schieberegler                                       |
| Maximaler Leitungs-Ø:         | 6,5 mm                                                                                           |
| Übertemperaturschutz:         | Temperatursicherung (nicht reversibel)                                                           |
| Überlast-/Kurzschluss-schutz: | Feinsicherung 5 x 20 mm T1AH/250 V                                                               |
| Stand-by-Verbrauch:           | keiner                                                                                           |
| Abschaltung:                  | vollständige Abschaltung                                                                         |
| Schaltzyklen:                 | >50.000                                                                                          |
| Schutzklasse:                 | II                                                                                               |
| Schutzart:                    | IP20                                                                                             |
| Anschluss:                    | Schraubklemmen für unvorbereitete flexible Leiter 0,5-1,0 mm <sup>2</sup>                        |
| Verschmutzungsgrad:           | 1                                                                                                |

Bild 1 / illustration 1 / figure 1  
foto 1 / figura 1

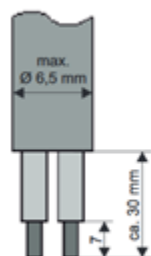


Bild 2 / illustration 2 / figure 2 / foto 2 / figura 2


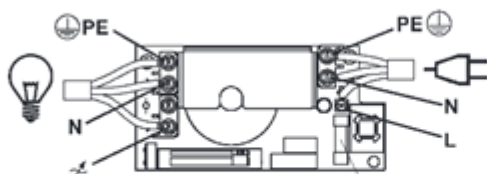


Bild 3 / illustration 3 / figure 3 / foto 3 / figura 3

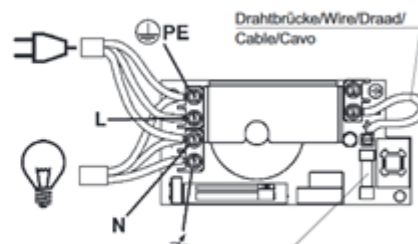

Sicherung / Fuse / Fusible / Fusibile / Zekering

| inter BÄR-Nr. | Farbe       |
|---------------|-------------|
| 8115-004.     | schwarz     |
| 8115-008.     | weiß        |
| 8115-000.     | transparent |

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden

inter BÄR GmbH + Co. KG, Hälverstraße 43, 58579 Schalksmühle, Tel. 02355 893-0, [www.interbaer.de](http://www.interbaer.de)