

Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 / Ex-Daten neu / /

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918067977

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Belastungsstrom maximal	20 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I _N	20 A
Nennspannung U _N	400 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	72 mm
Höhe NS 35/7,5	59 mm
Höhe NS 35/15	66,5 mm
Höhe NS 32	64 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm

Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Technische Daten

Anschlussdaten

Lehrdorn	A4
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	2,5 mm ²

Anschlussdaten

Anschlussart	Flachsteckanschluss
--------------	---------------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120

Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141120
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	30-10

GOST 
--



Zubehör

Abschlussdeckel

Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

D-UKK 4 - 2770558



Warnschild bedruckt

WS 5- 6 - 1004403



WS 4- 6 - 1004209



WS 3- 6 - 1004115



Brücke

FB-150 METER - 0201595



Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

LB 10-6 BU - 0202280



LB 10-6 GY - 0202358



LB 100-6 GY - 0202345



LB 100-6 RD - 0202316



LB 100-6 BU - 0202303



LB 10-6 RD - 0202293



Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

FBI 100- 6 - 0201650



FBI 10- 6 - 0203250



FBI 20- 6 - 0201867



EB 3- 6 - 0201142



EB 2- 6 - 0201155



Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

EB 10- 6 - 0201139



USBRJ 2-7 - 2305538



USBR 2-7 - 2303239



Abdeckprofil

EA 5 - 1024014



EA 5-WS - 1024085



Kurzschlussstecker

Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

KSS 6 - 0301547



KSS 3- 6 - 0309523



Prüfstecker

RPS - 0201647



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Isolierhülse

IS-K 4 - 1302338



ISSBI 10- 6 - 0301505



Tragschiene

Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Zubehör

E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

PSBJ 3/13/4 - 0201304




PSB 3/10/4 - 0601292




Zeichnungen

Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Schaltplan

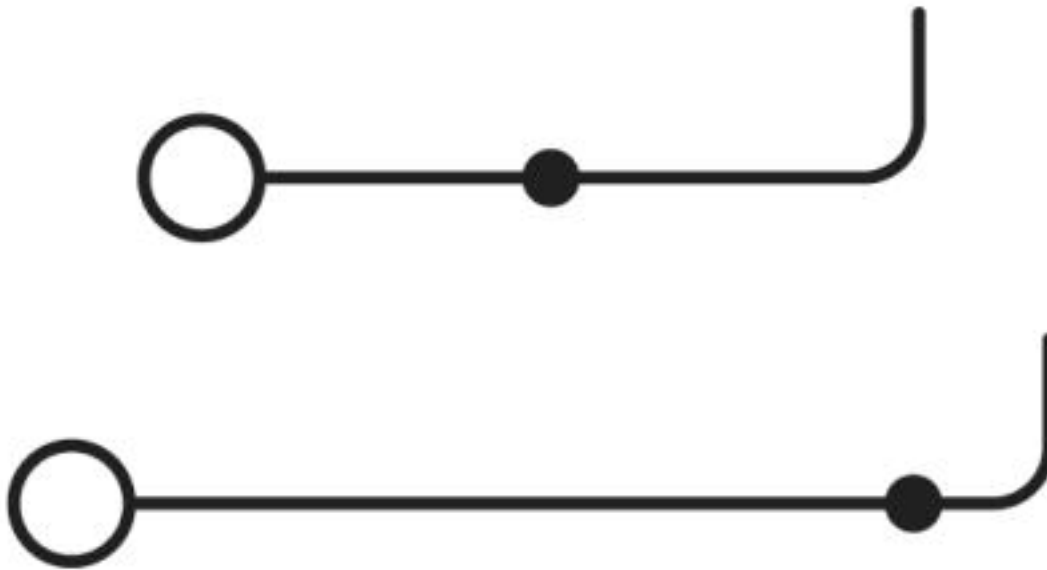

Schaltplan

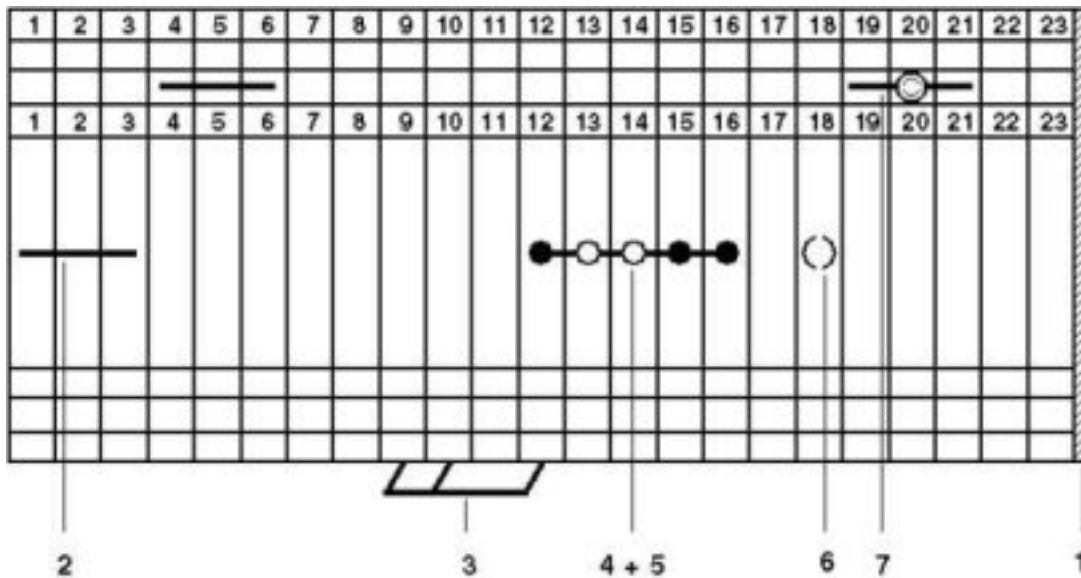

1 = Deckel
2 = Feste Brücke
3 = Einlegebrücke
4 = Isoliersteg
Schaltbrücke
5 = Isoliersteg
6 = Prüfsteckerbuchse, für Prüfabgriff mit
Prüfstecker MPS oder Reduzierstecker RPS
7 = Prüfsteckerbuchse,
isoliert, nur oberhalb FBI, KB, ISSBI einsetzbar

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>