

Montageadapter - VAH - 1201468

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Verstellbarer Abdeckungshalter, zur Klemmbefestigung von Abdeckungen (bis 3 mm Dicke),
verwendbar mit CLIPFIX 35 und E/UK

Produkteigenschaften

- ✓ Großflächig beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES
- ✓ Abdeckprofile bieten Schutz vor unbefugtem Betätigen von Klemmenleisten

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918017347

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA
Temperaturindizes (RTI/TI)	125/100

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27141143

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498

Montageadapter - VAH - 1201468

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Zubehör

Endhalter

E/UK - 1201442




E/U - 1201455



Zeichnungen

Montageadapter - VAH - 1201468

Maßzeichnung

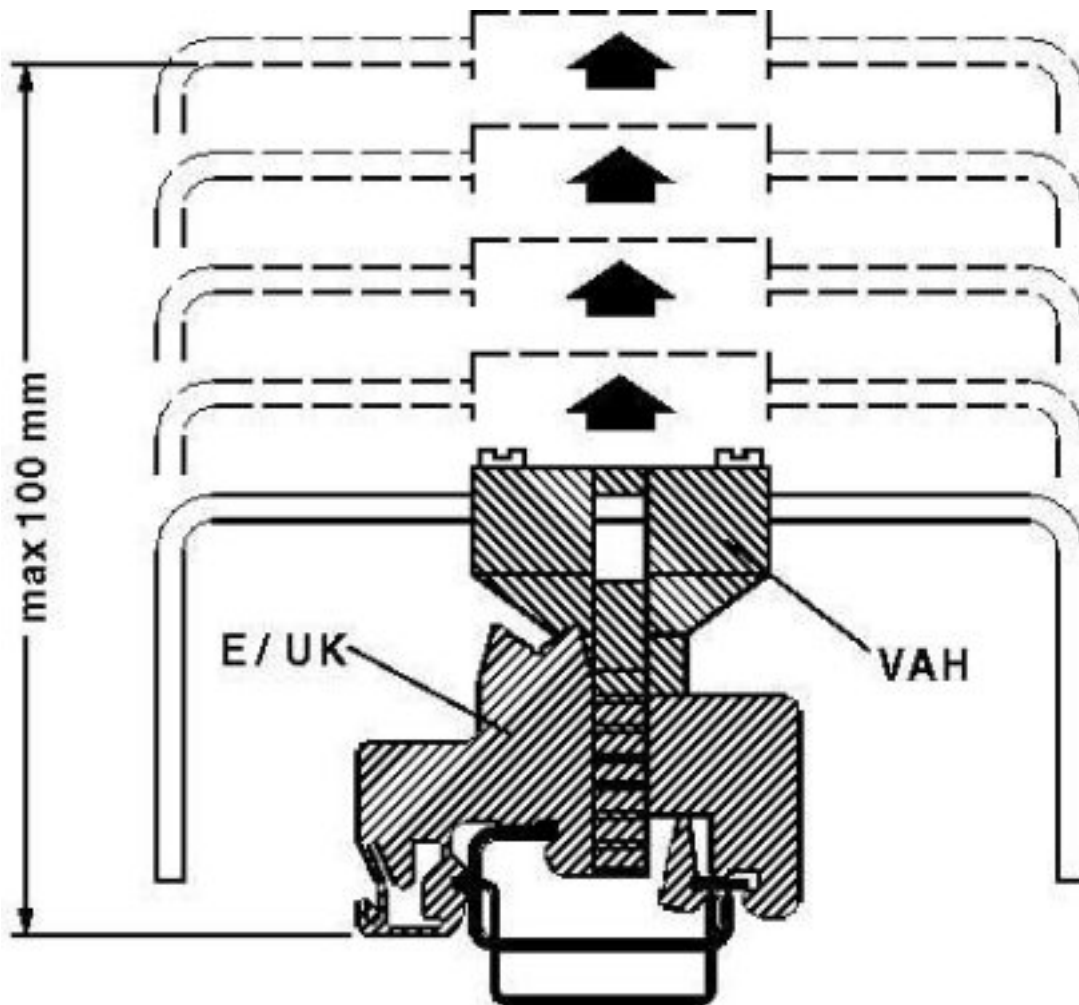

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>