

## Gabelkabelschuh - C-FC 2,5/M3,5 - 3240143

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Gabelkabelschuh, unisoliert, 1,1 - 2,5 mm<sup>2</sup>, M3,5

### Produkteigenschaften

- Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI
- Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4046356453608

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	16 mm
Breite (a)	6,2 mm
Länge Isolierstoffhülse (c)	4,8 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	2,5 mm
Innendurchmesser (f)	3,7 mm
Materialstärke (g)	0,8 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

#### Allgemein

Farbe	silberfarben
Abisolierlänge	8 mm
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Kupfer

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201

## Gabelkabelschuh - C-FC 2,5/M3,5 - 3240143

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052


#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

### Zeichnungen

# Gabelkabelschuh - C-FC 2,5/M3,5 - 3240143

Maßzeichnung

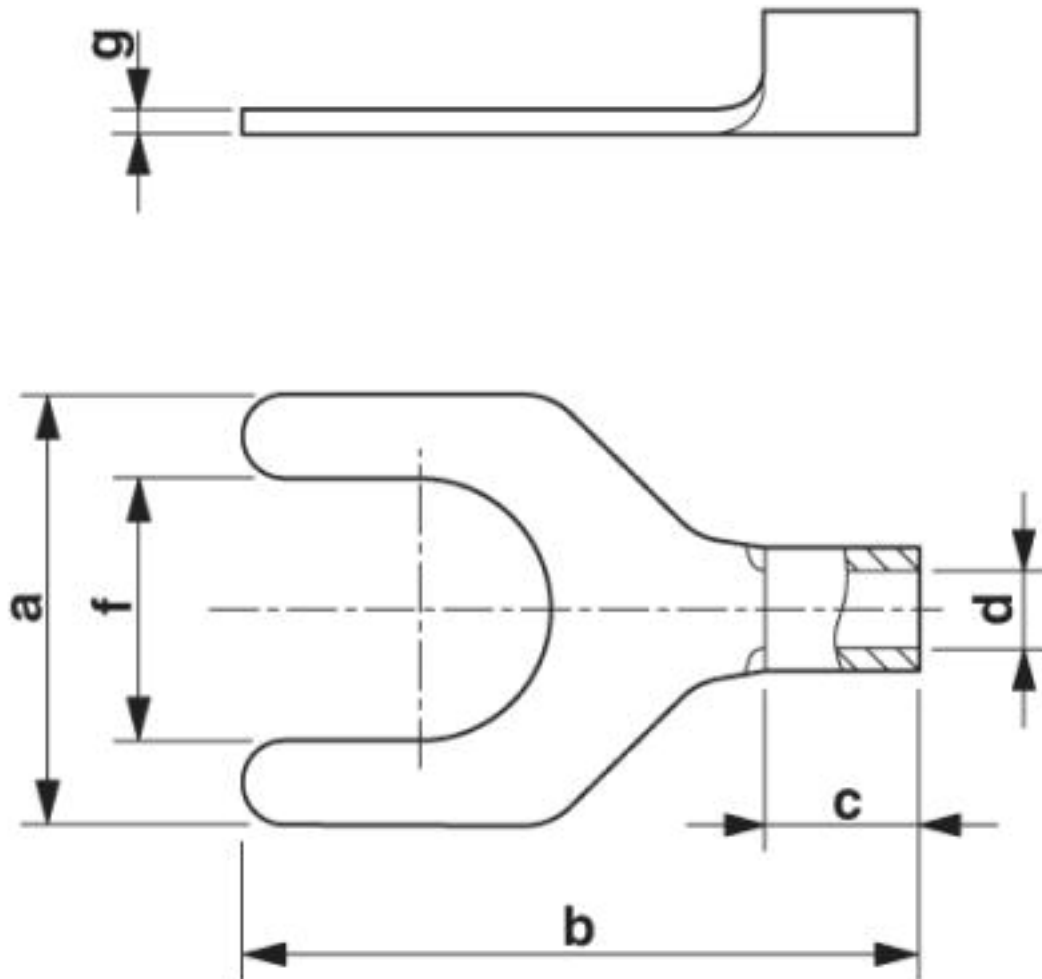

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>