

Ventilstecker - SACC-V-4CON-PG9/A - 1527883

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Ventilstecker, 4-polig, Bauform A, unbeschaltet, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 4017918980955 |

Technische Daten

Maße

| | |
|------------------|---------------|
| Außendurchmesser | 6 mm ... 8 mm |
|------------------|---------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (Steckverbinder) |
| Schutzart | IP65 |

Allgemein

| | |
|---------------------------|--|
| Bemessungsstrom bei 40 °C | 10 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Polzahl | 4 |
| Durchgangswiderstand | ≤ 15 mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Statusanzeige | Nein |
| Schutzschaltung/-Bauteil | unbeschaltet |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt | 0,34 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG | 22 ... 16 |

Material

| | |
|--|------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Kontakt Ventilstecker | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche Ventilstecker | Ni |
| Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PA6 |
| Material Gehäuse Ventilstecker | PA6 |

Ventilstecker - SACC-V-4CON-PG9/A - 1527883

Technische Daten

Material

| | |
|-------------------|-----|
| Material Dichtung | NBR |
|-------------------|-----|

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140815 |
| eCl@ss 4.1 | 27140815 |
| eCl@ss 5.0 | 27143423 |
| eCl@ss 5.1 | 27143423 |
| eCl@ss 6.0 | 27143423 |
| eCl@ss 7.0 | 27449001 |
| eCl@ss 8.0 | 27449001 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001121 |
| ETIM 3.0 | EC002062 |
| ETIM 4.0 | EC002062 |
| ETIM 5.0 | EC002062 |


UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11 | 31251501 |
| UNSPSC 12.01 | 31251501 |
| UNSPSC 13.2 | 31251501 |

Zeichnungen

Ventilstecker - SACC-V-4CON-PG9/A - 1527883

Maßzeichnung

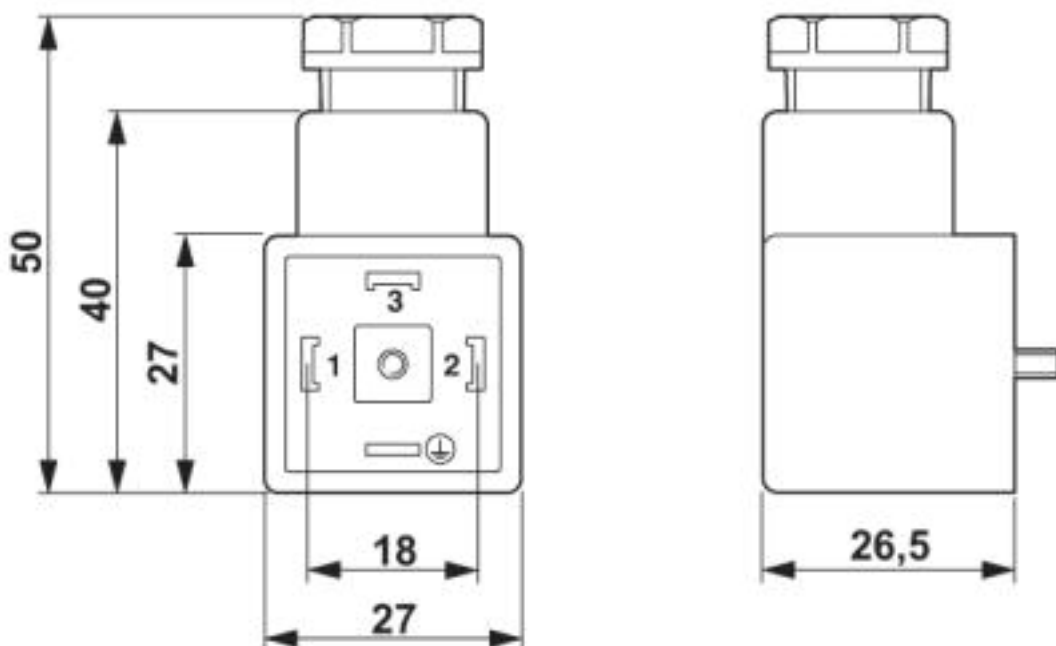

Schaltplan

