

Durchführungsklemme - UW 10/S - 3073335

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 8, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau

Produkteigenschaften

- ✓ Einfache Blockbildung mit Rastzapfen-Varianten
- ✓ Einfache Montage der beiden Klemmenhälften durch bloßes Zusammenrasten
- ✓ Fingerberührsicheres Isoliergehäuse im neuen Design
- ✓ Vergussvarianten garantieren höchste Dichtigkeit
- ✓ Automatischer Wandstärkeausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip
- ✓ Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken
- ✓ Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356344586

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	57 A
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	nein
Polzahl	1

Durchführungsklemme - UW 10/S - 3073335

Technische Daten

Maße

Breite	10,1 mm
--------	---------

Anschlussdaten

Anschlussseite	Etage 1 außen 1
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	10 mm ²
Abisolierlänge	11 mm
Lehrdorn	B 6
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141134

Durchführungsklemme - UW 10/S - 3073335

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141134
eCl@ss 6.0	27141134
eCl@ss 7.0	27141134
eCl@ss 8.0	27141134

ETIM

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

UL Recognized / GOST / CSA /

Approbationsdetails

UL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V
Nennstrom IN	65 A	65 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	20-6	20-6	20-6

GOST 
--

CSA

Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

Durchführungsklemme - UW 10/S - 3073335

Zubehör

ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997



UC-TM 10 - 0818069



UC-TMF 10 - 0818124



TMT 10 R - 0816210



TMT (EX9,5)R - 0828295



Durchführungsklemme - UW 10/S - 3073335

Zubehör

Schraubwerkzeug

SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Trennplatte

DP-UW 10 - 3074389



Flansch

UW 10-F - 3074525



Montagematerial

POT-UW 10 - 3074059



Brücke

Durchführungsklemme - UW 10/S - 3073335

Zubehör

EB 2-10 - 0203153



EB 3-10 - 0203328




EB 10-10 - 0203137




Zeichnungen

Maßzeichnung

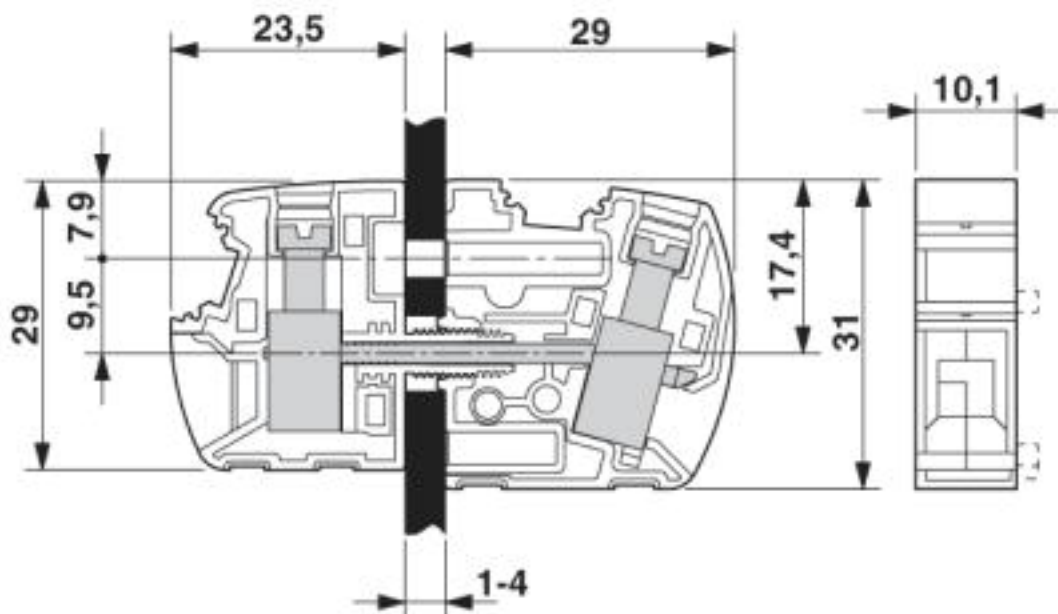

Durchführungsklemme - UW 10/S - 3073335

Maßzeichnung

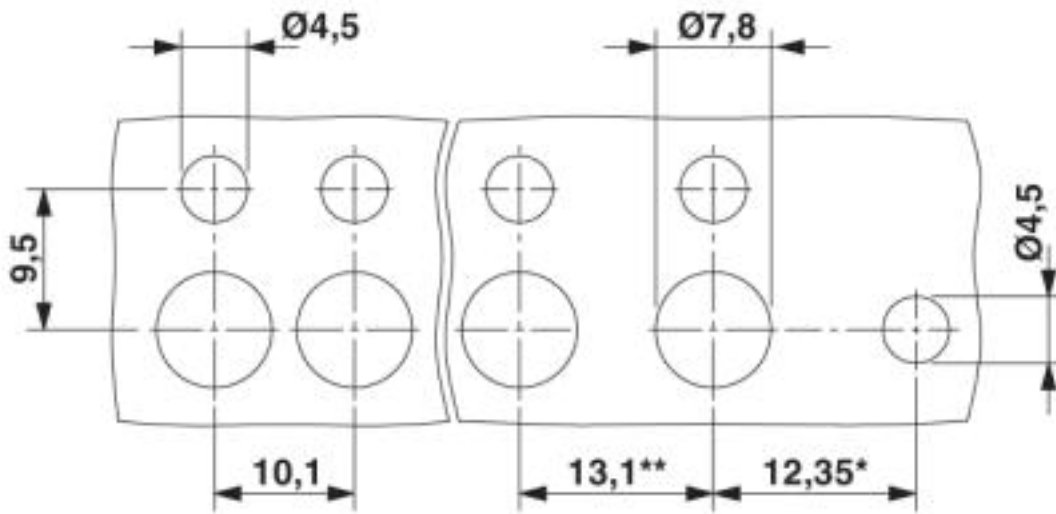

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>