

Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchgangsklemme, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10,
Anschlussart: Flachsteckanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918068219

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	8
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I _N	20 A (Stromangaben für Flachsteckverbindungen nach DIN 61210 sind u. a. abhängig von Nenngroße, Material und Isolation der Stekhülse sowie dem Leiterquerschnitt.)
Nennspannung U _N	400 V (Spannungsangaben für Flachsteckverbindungen nach DIN 61210 sind u. a. abhängig von Nenngroße, Material und Isolation der Stekhülse sowie dem Leiterquerschnitt.)
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	72 mm
Höhe NS 35/7,5	59 mm
Höhe NS 35/15	66,5 mm
Höhe NS 32	64 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
-----------------------------	---------------------

Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Anschlussart	Flachsteckanschluss
Flachsteckanschluss	6,3/2,8 x 0,8 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V

Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Approbationen

Nennstrom IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	



Zubehör

Abschlussdeckel

D-UKK 4 - 2770558



Brücke

FB-150 METER - 0201595



LB 10-6 BU - 0202280



Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Zubehör

LB 10-6 RD - 0202293



LB 10-6 GY - 0202358



LB 100-6 GY - 0202345



LB 100-6 RD - 0202316



LB 100-6 BU - 0202303



FBI 100- 6 - 0201650



Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Zubehör

FBI 10- 6 - 0203250



FBI 20- 6 - 0201867



USBR 2-7 - 2303239



USBRJ 2-7 - 2305538



Kurzschlussstecker

KSS 6 - 0301547



Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Zubehör

KSS 3- 6 - 0309523



Prüfstecker

RPS - 0201647



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Zubehör

UCT-TM 6 - 0828736



Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Isolierhülse

IS-K 4 - 1302338



ISSBI 10- 6 - 0301505



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Zubehör

NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Zubehör

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Zubehör

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589



Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Zubehör

UCT-TM 6 CUS - 0829602



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Zubehör

E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

PSBJ 3/13/4 - 0201304




PSB 3/10/4 - 0601292




Zeichnungen

Schaltplan

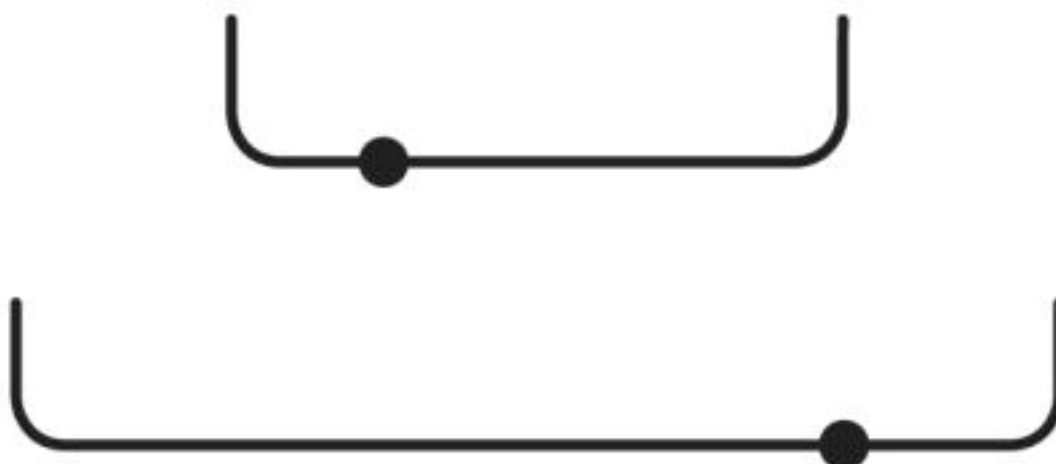

Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Schaltplan

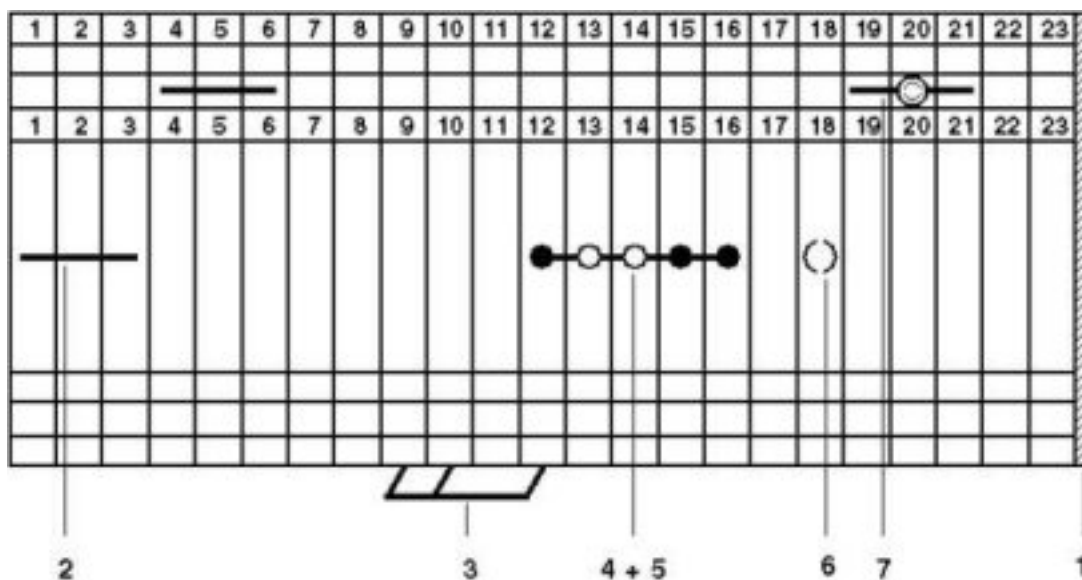

1 = Deckel 2 = Feste Brücke 3 = Einlegebrücke 4 = Isoliersteg-
Schaltbrücke 5 = Isoliersteg 6 = Prüfsteckerbuchse, für Prüfabgriff mit
Prüfstecker MPS oder Reduzierstecker RPS 7 = Prüfsteckerbuchse,
isoliert, nur oberhalb FBI, KB, ISSBI einsetzbar

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>