

## Tüllenrahmen - VC-TR2/3M - 1852901

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Tüllenrahmen, ohne PE, für Kontakteinsatz-Module, Bauform 2, Anzahl der Einsatz-Module 3

Abbildung zeigt die Variante VC-TR 1/2 M

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	5
<b>GTIN</b>	4017918133740

### Technische Daten

#### Maße

<b>Höhe</b>	27,5 mm
<b>Breite</b>	65,2 mm

#### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

#### Allgemein

<b>Bauform</b>	VC2
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Material</b>	PA-GF
<b>Material Gehäuse</b>	Kunststoff
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0

### Klassifikationen

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140816
<b>eCl@ss 4.1</b>	27140816
<b>eCl@ss 5.0</b>	27189239
<b>eCl@ss 5.1</b>	27189239
<b>eCl@ss 6.0</b>	27144001
<b>eCl@ss 7.0</b>	27144001
<b>eCl@ss 8.0</b>	27144001

#### ETIM

# Tüllenrahmen - VC-TR2/3M - 1852901

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 2.0	EC000007
ETIM 3.0	EC000007
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC000007



### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172601
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	43172601
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

## Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

  
### Approbationsdetails



## Zeichnungen

# Tüllenrahmen - VC-TR2/3M - 1852901

Maßzeichnung

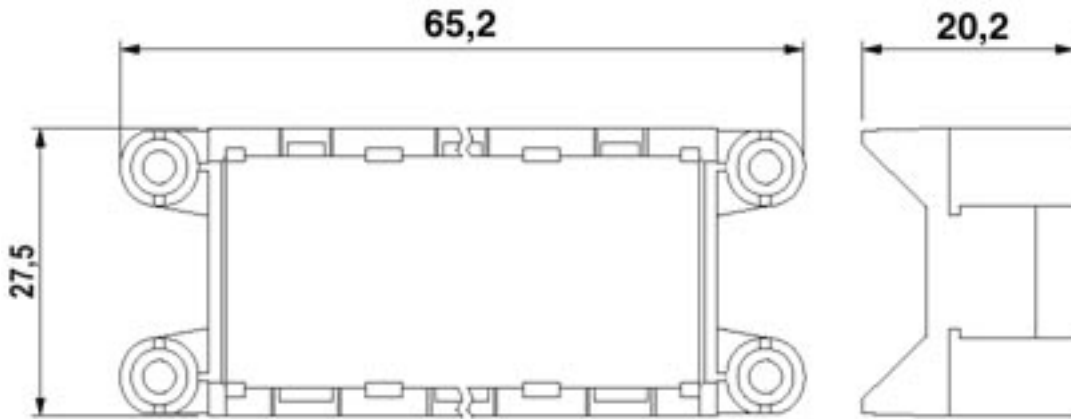

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>