

Übergabemodul - VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300 - 2900675

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 37

Produkteigenschaften

Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356535564

Technische Daten

Maße

Breite	88 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	62 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	24 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2 A
Polzahl	37
Statusanzeige	Nein
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²

Übergabemodul - VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300 - 2900675

Technische Daten

Anschlussdaten Anschluss 1

Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M 3

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	D-SUB-Stiftleiste
Polzahl	37

Unterstützte Steuerung

Steuerung	HONEYWELL C300
- passende I/O-Karte	TAIX01 (non-redundant)
- passende I/O-Karte	TAIX11 (redundant)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27242608
eCl@ss 8.0	27242608

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Übergabemodul - VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300 - 2900675

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	2 A
mm ² /AWG/kcmil	30-12


cUL Recognized 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	2 A
mm ² /AWG/kcmil	30-12

cULus Recognized 	
---	--

Zeichnungen

Übergabemodul - VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300 - 2900675

Schaltplan

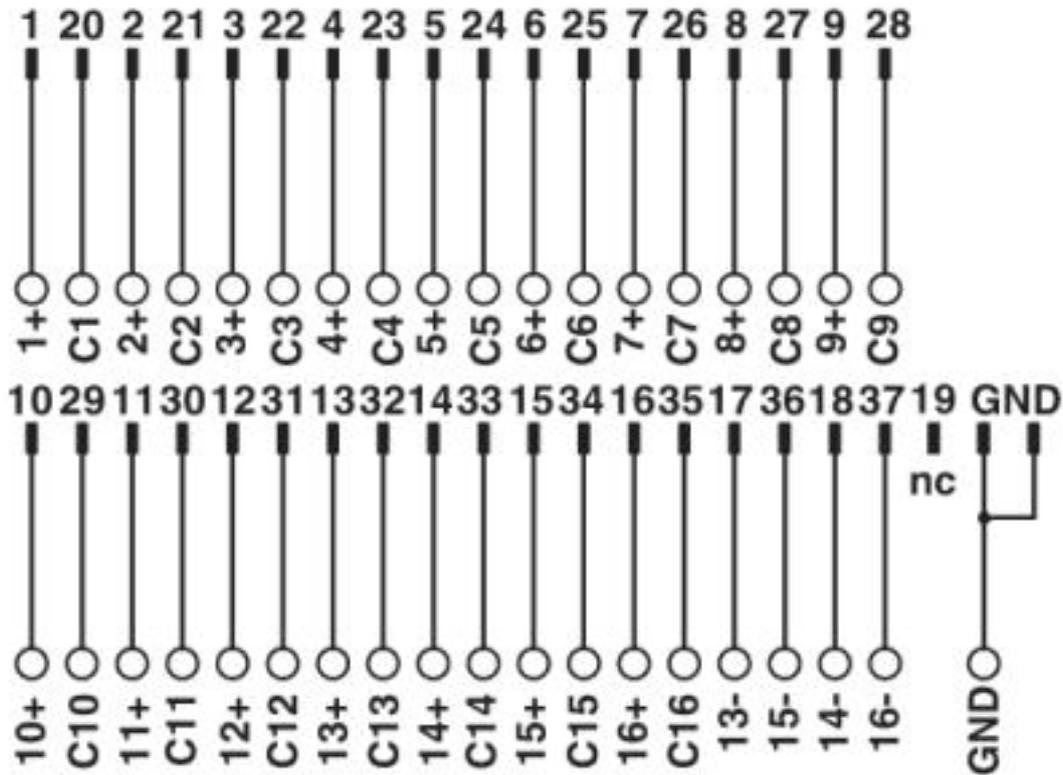

Anschlussbild VIP-3/.../D37SUB/M/HW/C300

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>