

Systemstecker - FLKM 50-PA-S400 - 2294500

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Frontadapter, für Siemens SIMATIC® S7-400, anschaltbar 1 x 32 Kanäle

Produkteigenschaften

- ✓ Übergabe von max. 32 digitalen Kanälen über ein 50-poliges Systemkabel

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	2
GTIN	4017918129750

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	< 50 V AC
Nennspannung U_N	60 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Max. zulässiger Strom	8 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversorgung)
Max. zulässiger Summenstrom	2 A (pro Byte, bei Einspeisung über Steckverbinder)
Max. zulässiger Summenstrom	8 A (bei Einspeisung über gebrückte separate Spannungsversorgung)
Anschaltbare Kanäle	32
Anschlussart Steckverbinder	IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)
Anzahl der Steckverbinder	1
Polzahl Steckverbinder	50
Polzahl	50
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Systemstecker - FLKM 50-PA-S400 - 2294500

Technische Daten

Unterstützte Steuerung

Steuerung	SIEMENS S7-400
- passende I/O-Karte	6ES7 421-1BL01-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 421-7BH01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 421-7DH00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 422-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 422-7BL00-0AB0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27242208

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC001423

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 
--

Systemstecker - FLKM 50-PA-S400 - 2294500

Approbationen


cUL Recognized 

GOST 

cULus Recognized 

Zeichnungen

Schaltplan

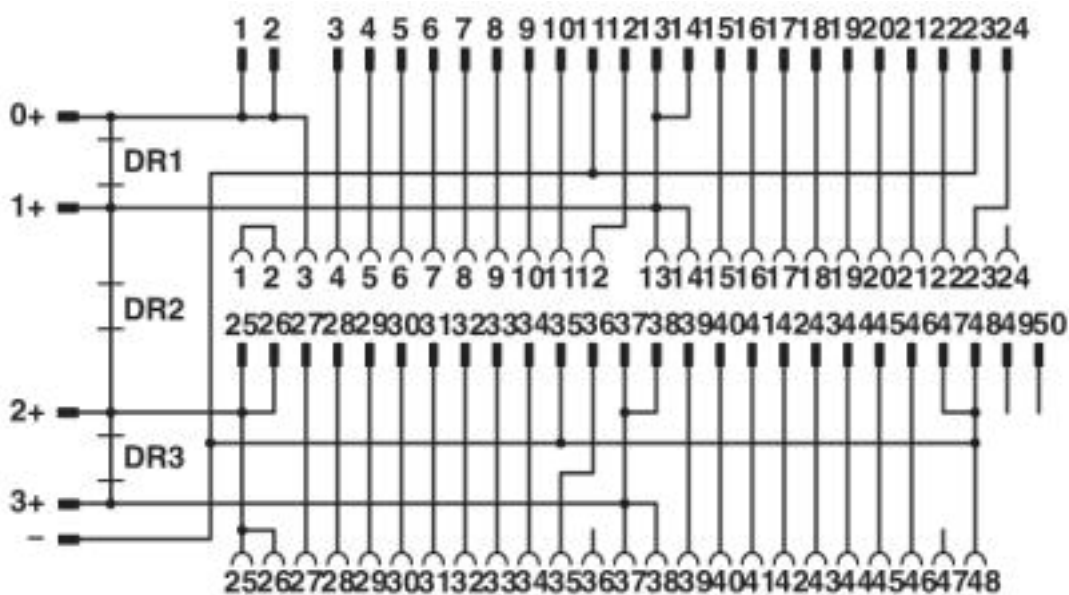

Anschlussbild FLKM 50-PA-S400