

# Übergabemodul - UM 45-D50SUB/S/ZFKDS - 2293653

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, mit Zugfederanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 50

Abbildung zeigt die Variante UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS

## Produkteigenschaften

- 9- bis 50-polig
- Zugfederanschlusstechnik
- Gemäß IEC 60807-2
- 1:1 Verbindung



## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4017918120559

## Technische Daten

### Maße

<b>Breite</b>	156 mm
<b>Höhe</b>	45 mm
<b>Tiefe</b>	50 mm

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-20 °C ... 50 °C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)</b>	-20 °C ... 70 °C

### Allgemein

<b>Nennspannung U<sub>N</sub></b>	125 V AC/DC
<b>Max. Strombelastbarkeit je Zweig</b>	2,5 A
<b>Max. Strombelastbarkeit je Zweig</b>	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
<b>Polzahl</b>	50
<b>Statusanzeige</b>	Nein
<b>Prüfspannung</b>	800 V (50 Hz, 1 min.)
<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Normen/Bestimmungen</b>	IEC 60664

# Übergabemodul - UM 45-D50SUB/S/ZFKDS - 2293653

## Technische Daten

### Allgemein

Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV
Bemessungsisolationsspannung	125 V

### Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Zugfederanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Abisolierlänge	8 mm

### Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	D-SUB-Stiftleiste
Polzahl	50

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

### ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
-------------	----------

# Übergabemodul - UM 45-D50SUB/S/ZFKDS - 2293653

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

## Approbationen

---

GOST /

---

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Schraubwerkzeug

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



## Systemkabel

---

CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302269



CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302272



# Übergabemodul - UM 45-D50SUB/S/ZFKDS - 2293653

## Zubehör

CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302285



CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302298



CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302308



CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302311



CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302324



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



# Übergabemodul - UM 45-D50SUB/S/ZFKDS - 2293653

## Zubehör

---

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 2926292



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926302



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 2926315



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926328



## Übergabemodul - UM 45-D50SUB/S/ZFKDS - 2293653

### Zubehör

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 2926331



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 2926344



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 2926357




CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900908



### Zeichnungen

# Übergabemodul - UM 45-D50SUB/S/ZFKDS - 2293653

Schaltplan

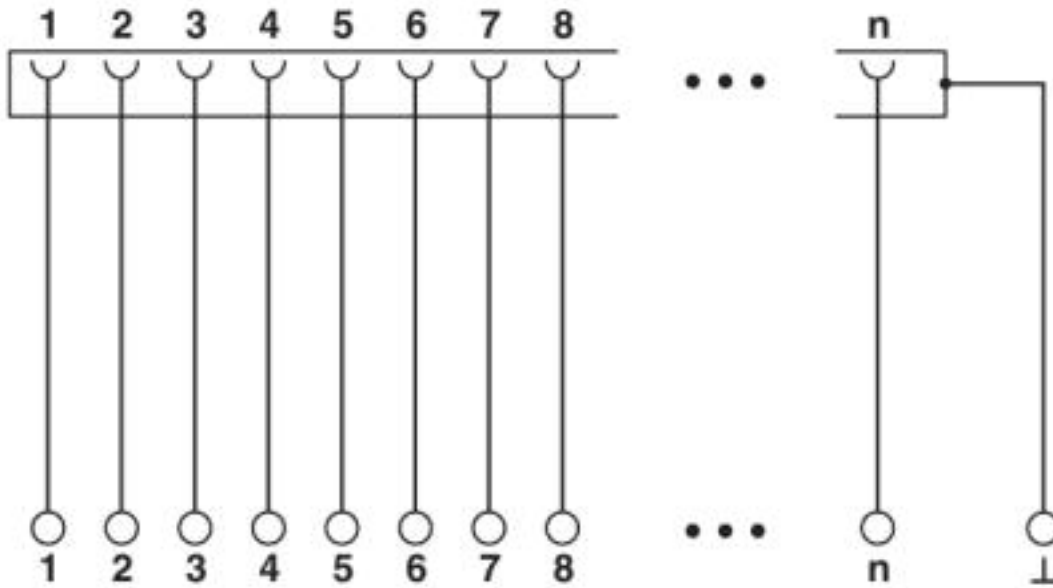

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>