

Andockrahmen - HC-B 10-ANDOCK - 1586125

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Andockrahmen für Einschübe, für Kontakteinsätze der Bauform B10, mit 4 Flachkopfschrauben M5, Einschubausgleich x/y-Achse +/- 1,5mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356345736

Technische Daten

Allgemein

Material	Edelstahl
----------	-----------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27189207
eCl@ss 5.1	27189207
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 3.0	EC002310
ETIM 4.0	EC002310
ETIM 5.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211817
UNSPSC 7.0901	39121416
UNSPSC 11	43172601
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Andockrahmen - HC-B 10-ANDOCK - 1586125

Approbationen


GOST /

Approbationsdetails

GOST 

Zeichnungen


Maßzeichnung

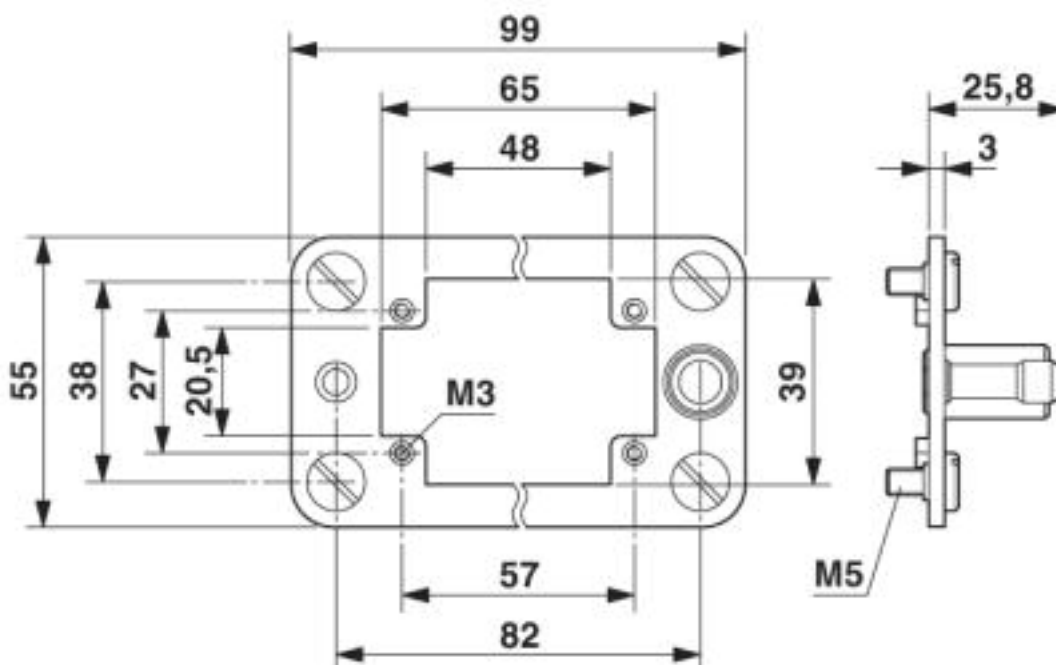

Maßbild


Andockrahmen - HC-B 10-ANDOCK - 1586125

Maßzeichnung

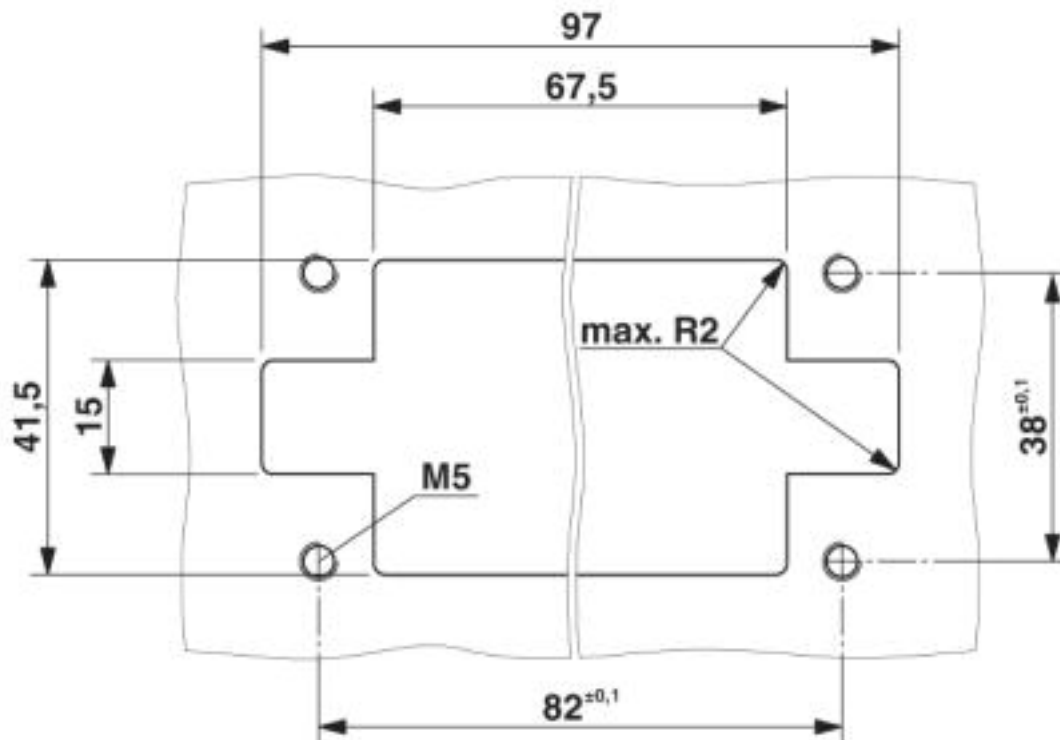

Montageausschnitt

Maßzeichnung

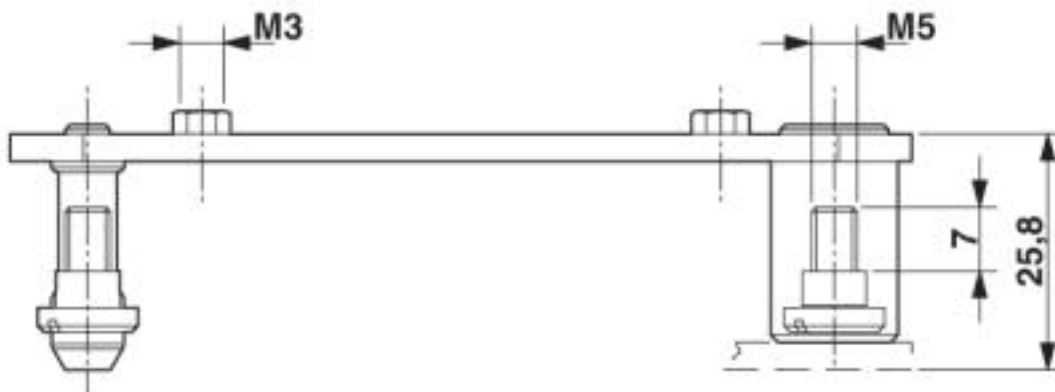

max. Abstandsmaß der beiden Andockrahmen (bei Standardkontakten 25,8 mm; bei LWL-Kontakten 27 mm; bei Pneumastikkontakten 26,5 mm)

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>