

**■ Nicht-isolierte Flachstecker**

**Eigenschaften**


- Maße im Steckbereich nach DIN 46244
- Zum Einlöten in gedruckte Schaltungen

**Werkstoff**


- CuZn (Messing)

**Oberfläche**

- verzinkt

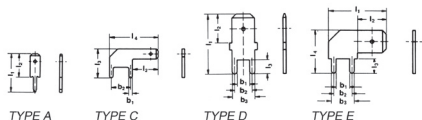

Art.-Nr.	Type	Steckdicke	Steckbreite	Abmessung mm								Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
				l1	l2	l3	l4	b1	b2	b3	s		
2010	A	0,8	2,8	10,5	6,5	--	--	--	--	--	0,8	0,015	100
2020	C	0,5	2,8	--	7,1	8	13,4	1,0	5	--	0,5	0,025	100
2025	C	0,8	2,8	--	7,1	8	13,4	1,0	5	--	0,8	0,040	100
2030	D	0,8	6,3	16,5	8,0	4	--	3,5	5	6,4	0,8	0,065	100
2035	E	0,8	6,3	16,0	8,0	3	12,0	3,8	5	6,2	0,8	0,085	100

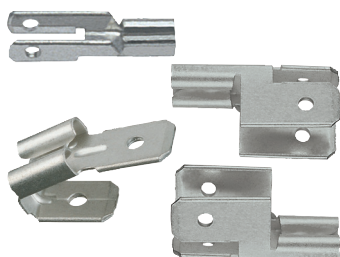

**■ Nicht-isolierte Steckverteiler**

**Eigenschaften**


- Maße im Steckbereich nach DIN 46244

**Werkstoff**

- CuZn (Messing)

**Oberfläche**

- verzinkt

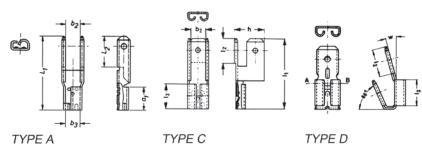

Art.-Nr.	Type	Steckdicke	Steckbreite	Abmessung mm									Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
				l1	l2	l3	a1	b2	b3	h	w	s		
735	A	0,8	2,8	16,0	6,7	--	5	3,2	3,1	--	--	0,38	0,060	100
755	C	0,8	4,8	20,0	7,0	7,0	--	4,4	--	8,0	--	0,38	0,155	100
725	D	0,8	6,3	--	8	7,5	--	--	--	--	15°	0,38	0,115	100
775	C	0,8	6,3	20,5	12	7,5	--	--	--	9,6	--	0,38	0,200	100