

# Tüllengehäuse - VC-K-T2-R - 1855102

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Verriegelungsschrauben mit Rändelkopf, Bauform 2, Kabelverschraubung Pg21

## Produkteigenschaften

- Dichtungen mit zwei Kabeleingängen sind verfügbar
- Schräger Kabelabgang für beliebige seitliche und gerade Kabelführung

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	5
<b>GTIN</b>	4017918159283

## Technische Daten

### Maße

<b>Höhe</b>	65 mm
-------------	-------

### Umgebungsbedingungen

<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-40 °C ... 80 °C

### Allgemein

<b>Hinweis</b>	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
<b>Bauform</b>	VC2
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0
<b>Verriegelungsart</b>	Schraubverriegelung, Rändelkopf
<b>Befestigungsschrauben</b>	M4
<b>Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube</b>	1,5 Nm ± 0,3 Nm
<b>Art der Verschraubung</b>	Pg21
<b>Pg-Verschraubung</b>	ohne
<b>Kabelabgang</b>	schräg
<b>Material Gehäuse</b>	Polyamid
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-40 °C ... 80 °C

# Tüllengehäuse - VC-K-T2-R - 1855102

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27371205
eCl@ss 5.1	27371205
eCl@ss 6.0	27371205
eCl@ss 7.0	27371205
eCl@ss 8.0	27371205

### ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

## Approbationen

---

GOST / GOST /

---

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Halbverschraubung

## Tüllengehäuse - VC-K-T2-R - 1855102

### Zubehör

VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890



VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900



VC-K-KV-PG21(11,5-15,5) - 1853913



VC-K-KV-PG21(14-18) - 1853926



VC-K-KV-PG21(17-20,5) - 1853939



VC-K-KV-PG21(20X7) - 1885198



# Tüllengehäuse - VC-K-T2-R - 1855102

## Zubehör

---

VC-K-KV-PG21-O - 1885363

---

VC-M-KV-PG21/M32 ST - 1644397



---

### Mehrfachverschraubung

VC-K-KV-PG21 1X6/2X9 - 1885538



---

VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12 - 1885279



---

VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - 1885282



## Tüllengehäuse - VC-K-T2-R - 1855102

### Zubehör

VC-K-KV-PG21 2X6/2X8 - 1885554



VC-K-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - 1885567



VC-K-KV-PG21 3X7 - 1885570



VC-K-KV-PG21 3X9 - 1885583



VC-K-KV-PG21 4X6,5 - 1885596



VC-K-KV-PG21 4X8 - 1885606



# Tüllengehäuse - VC-K-T2-R - 1855102

Zubehör

---

Zubehör


VC-BZS WH - 1852875



Zeichnungen

Maßzeichnung

Maßzeichnung

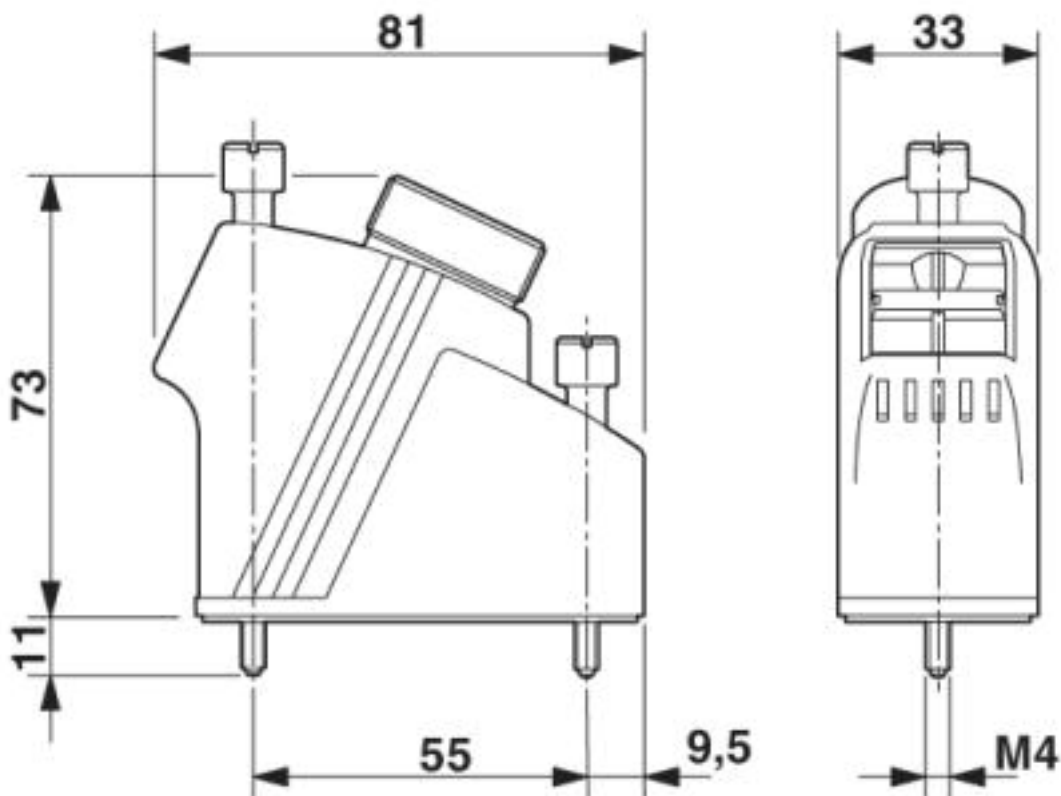

Maßzeichnung

