

Etikettenbogen DIN-A4 - BMKL 27X18 SR - 0803689

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- ☒ Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
- ☒ Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK U ...-Bögen erhältlich
- ☒ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- ☒ Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918007645

Technische Daten

Maße

Länge (b)	27 mm
Breite (a)	18 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 120 °C (min.)
Umgebungstemperatur (Montage)	> 5 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	22 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Allgemein

Hinweis	Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren
Farbe	silberfarben
Material Basiselement	Polyester
Inhaltsstoffe	silikonfrei
Material	Polyester
Anzahl der Einzelschilder	84
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	6
Kleber	Acrylat
Bedruckbarkeit	Office-Drucksysteme

Etikettenbogen DIN-A4 - BMKL 27X18 SR - 0803689

Technische Daten

Allgemein

Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden
Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung	Prüfung bestanden
Salznebel Prüfspezifikation	DIN EN ISO 9227:2012-09
Ergebnis Salznebelprüfung	Prüfung bestanden
Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN 50018:2013-05
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2
Ergebnis Kondenswasserprüfung	Prüfung bestanden
Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Ergebnis	Prüfung bestanden
Stärke Folie	46 µm
Stärke Klebstoff	29 µm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Drucksystemzubehör

Etikettenbogen DIN-A4 - BMKL 27X18 SR - 0803689


Zubehör

CMS-P1-PAD - 5144819



Zeichnungen

Maßzeichnung

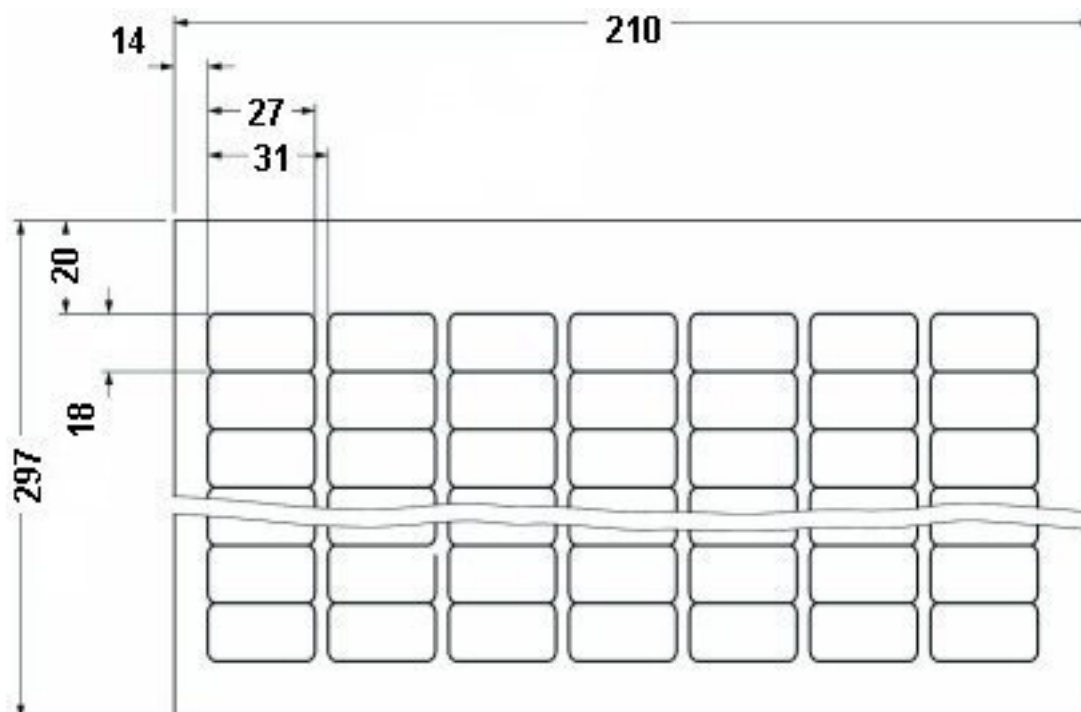

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>