

Etikettenbogen DIN-A4 - BMKL 12X12 WH - 5032361

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 12 x 12 mm

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- ☒ Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
- ☒ Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK U ...-Bögen erhältlich
- ☒ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- ☒ Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918095765

Technische Daten

Maße

Länge (b)	12 mm
Breite (a)	12 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	> 0 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	22 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Allgemein

Hinweis	Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren
Farbe	weiß
Material Basiselement	Polyester
Inhaltsstoffe	silikonfrei
Material	Polyester
Anzahl der Einzelschilder	273
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	13
Bedruckbarkeit	Office-Drucksysteme
Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe	VW PV 3.10.7:2005-02

Etikettenbogen DIN-A4 - BMKL 12X12 WH - 5032361

Technische Daten

Allgemein

Ergebnis	Prüfung bestanden
Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung	Prüfung bestanden
Salznebel Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Salznebelprüfung	Prüfung bestanden
Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN 50018:2013-05
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2
Ergebnis Kondenswasserprüfung	Prüfung bestanden
Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Ergebnis	Prüfung bestanden
Stärke Folie	60 µm
Stärke Klebstoff	20 µm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Drucksystemzubehör

Etikettenbogen DIN-A4 - BMKL 12X12 WH - 5032361


Zubehör

CMS-P1-PAD - 5144819



Zeichnungen

Maßzeichnung

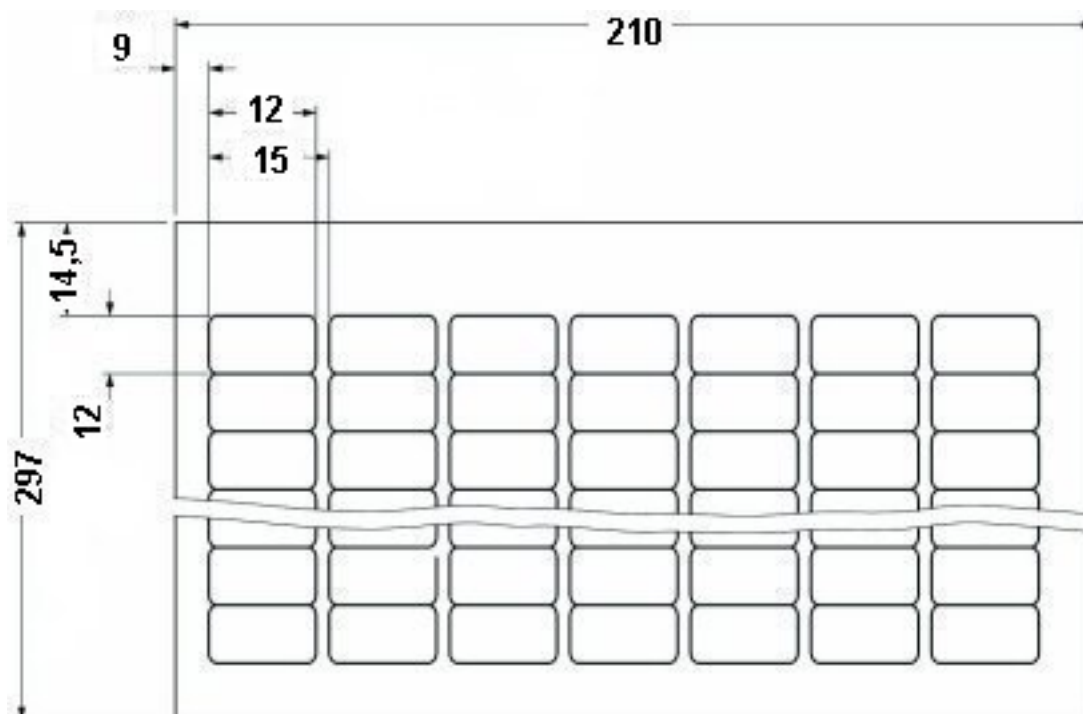

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>