

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige, für G-Sicherungseinsatz 10,3 x 38 mm, Querschnitt: 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, Breite: 18 mm, Farbe: schwarz

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- ✓ Leuchtanzeige signalisiert ausgelöste Sicherung
- ✓ Klemmen zur Absicherung von PV-Strängen
- ✓ Spannungsfest bis 1000 V DC

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356482400

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Sicherung	Midget / 10,3 x 38
Art der Sicherung	Glas
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	IIIb
Anschluss gemäß Norm	IEC 60269-1 / -2
Nennstrom I _N	30 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Nennspannung U _N	1000 V (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Offene Seitenwand	nein

Maße

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Technische Daten

Maße

Breite	18 mm
Länge	81 mm
Höhe NS 35/7,5	65,5 mm
Höhe NS 35/15	73 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	25 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	16
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	3
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	16 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,75 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,75 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,75 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,75 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	10 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	10 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	12 mm
Lehrdorn	B 6
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment min	2,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	3 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
------------	----------

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

GOST / GOST /

 Approbationsdetails



Zubehör

Brücke

VS-UK 10,3-HESI N 3POL - 3048409



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Zubehör

EB 56-18/L1-L2-L3 - 3009367



EB 56-18 - 3009299



EB 2-18 - 3009300



EB 3-18 - 3009305



Schraubwerkzeug

SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Tragschiene

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Zubehör

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Zubehör

NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Zubehör

NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker unbeschriftet

ZBF 16:UNPRINTED - 0827464



UC-TMF 16 - 0819262



UCT-TMF 16 - 0829218



Klemmenmarker beschriftet

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Zubehör

ZBF 16 CUS - 0827465



UC-TMF 16 CUS - 0824678



UCT-TMF 16 CUS - 0829693



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Zubehör

E/NS 35 N - 0800886



Sicherung

FUSE 10,3X38 2A PV - 3061295



FUSE 10,3X38 4A PV - 3061305



FUSE 10,3X38 6A PV - 3061318



FUSE 10,3X38 8A PV - 3061321



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Zubehör

FUSE 10,3X38 10A PV - 3061334



FUSE 10,3X38 12A PV - 3061347



FUSE 10,3X38 16A PV - 3061350




FUSE 10,3X38 20A PV - 3061363



Zeichnungen

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Schaltplan

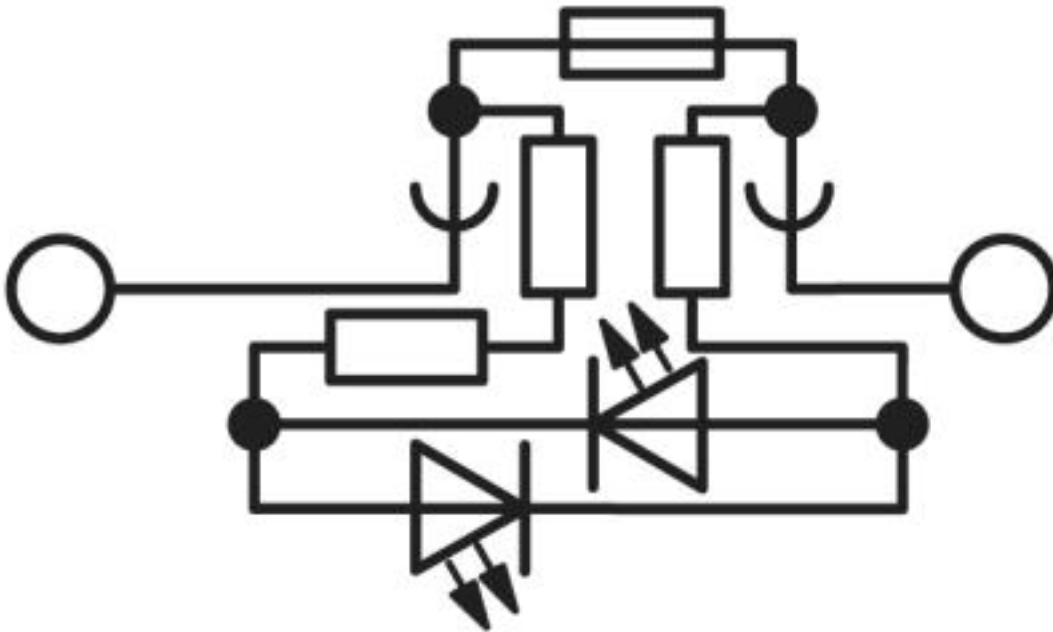

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>