

Adapterplatte - HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - 1661312

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit einem D-SUB-Stecker, Polzahl 9, Gehäusebaureihe HC-D 15...

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	2
GTIN	4017918022570

Technische Daten

Maße

Bohrlochdurchmesser	3,2 mm
---------------------	--------

Allgemein

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Farbe	grau
Polzahl	9
Bauform	D15

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 3.0	EC002310
ETIM 4.0	EC002310
ETIM 5.0	EC002309

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
-------------	----------

Adapterplatte - HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - 1661312

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121408

Approbationen


GOST /

Approbationsdetails

GOST 


Zeichnungen

Maßzeichnung

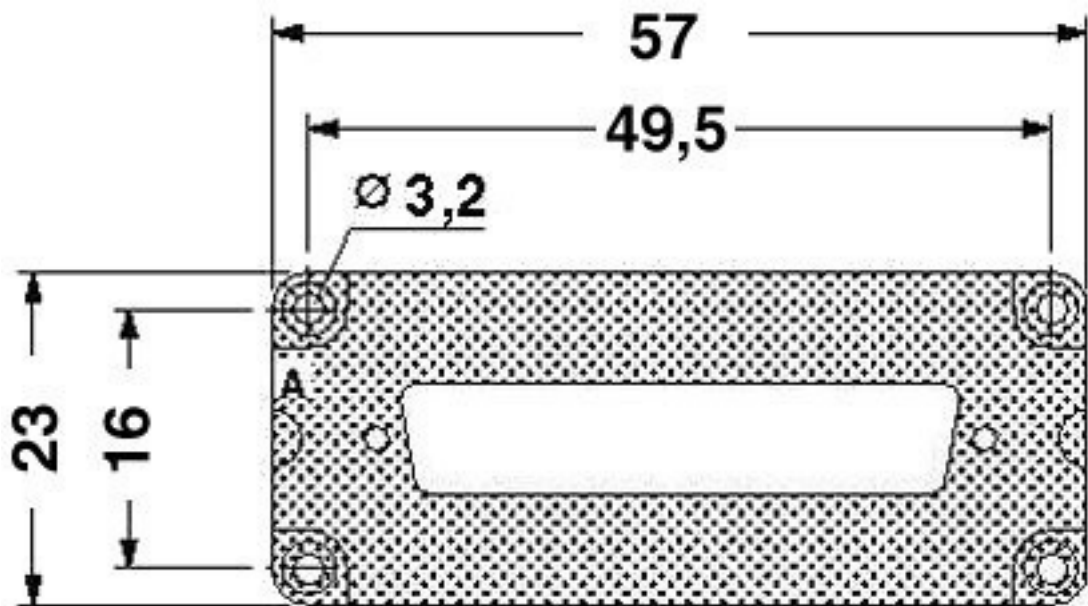

Adapterplatte - HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - 1661312

Maßzeichnung

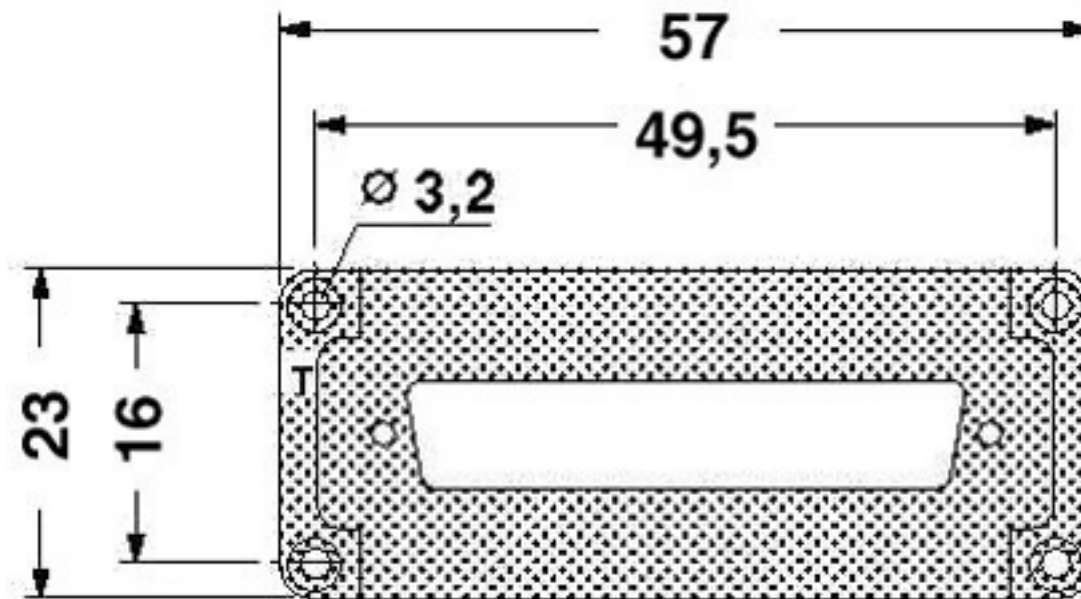

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>