

# Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Ventilstecker, 3-polig, Bauform A, 1 LED, mit Schutzbeschaltung, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16

Abbildung zeigt die Produktvariante in 24 V Ausführung

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4046356536332

## Technische Daten

### Maße

<b>Außendurchmesser</b>	6 mm ... 8 mm
-------------------------	---------------

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-25 °C ... 60 °C (Ventilstecker)
<b>Schutzart</b>	IP65

### Allgemein

<b>Bemessungsstrom bei 40 °C</b>	1,5 A
<b>Bemessungsspannung</b>	230 V AC/DC
<b>Polzahl</b>	3
<b>Durchgangswiderstand</b>	≤ 4 MΩ
<b>Isolationswiderstand</b>	> 2 GΩ
<b>Normen/Bestimmungen</b>	Ventilsteckverbinder EN 175301-803
<b>Statusanzeige</b>	LED gelb
<b>Schutzschaltung/-Bauteil</b>	Varistor
<b>Überspannungskategorie</b>	II
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss
<b>Leiterquerschnitt</b>	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt AWG</b>	24 ... 16
<b>Anzugsdrehmoment</b>	1,8 Nm ± 0,2 (Druckschraube)
<b>Anzugsdrehmoment</b>	0,6 Nm (Zentralschraube)
<b>Anzugsdrehmoment</b>	0,2 Nm ± 0,1 (Kontaktschraube)

# Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

## Technische Daten

### Material

<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	HB
<b>Material Kontakt Ventilstecker</b>	CuZn
<b>Material Kontaktoberfläche Ventilstecker</b>	CuSn
<b>Material Gehäuse Ventilstecker</b>	PA
<b>Material Dichtung</b>	NBR

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140815
<b>eCl@ss 4.1</b>	27140815
<b>eCl@ss 5.0</b>	27143423
<b>eCl@ss 5.1</b>	27143423
<b>eCl@ss 6.0</b>	27143423
<b>eCl@ss 7.0</b>	27449001
<b>eCl@ss 8.0</b>	27449001

### ETIM

<b>ETIM 4.0</b>	EC002062
<b>ETIM 5.0</b>	EC002062

 
### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31251501
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31251501
<b>UNSPSC 11</b>	31251501
<b>UNSPSC 12.01</b>	31251501
<b>UNSPSC 13.2</b>	31251501

## Approbationen

GOST /

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Kabel Meterware

# Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165


## Zubehör

SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - 1457393




## Zeichnungen

### Maßzeichnung

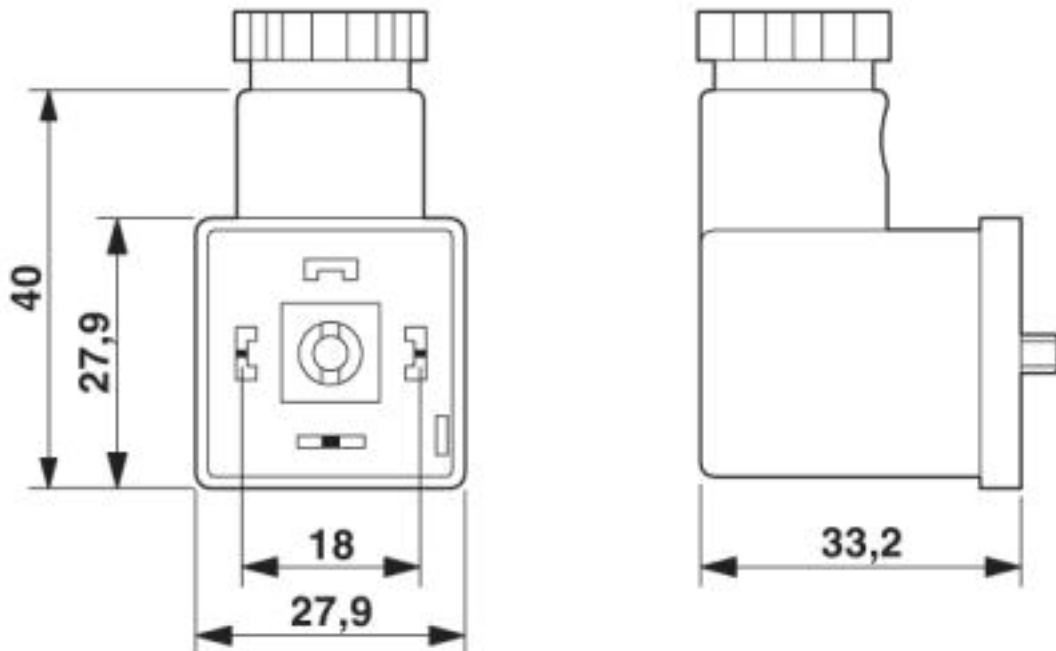

# Ventilstecker - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Schaltplan

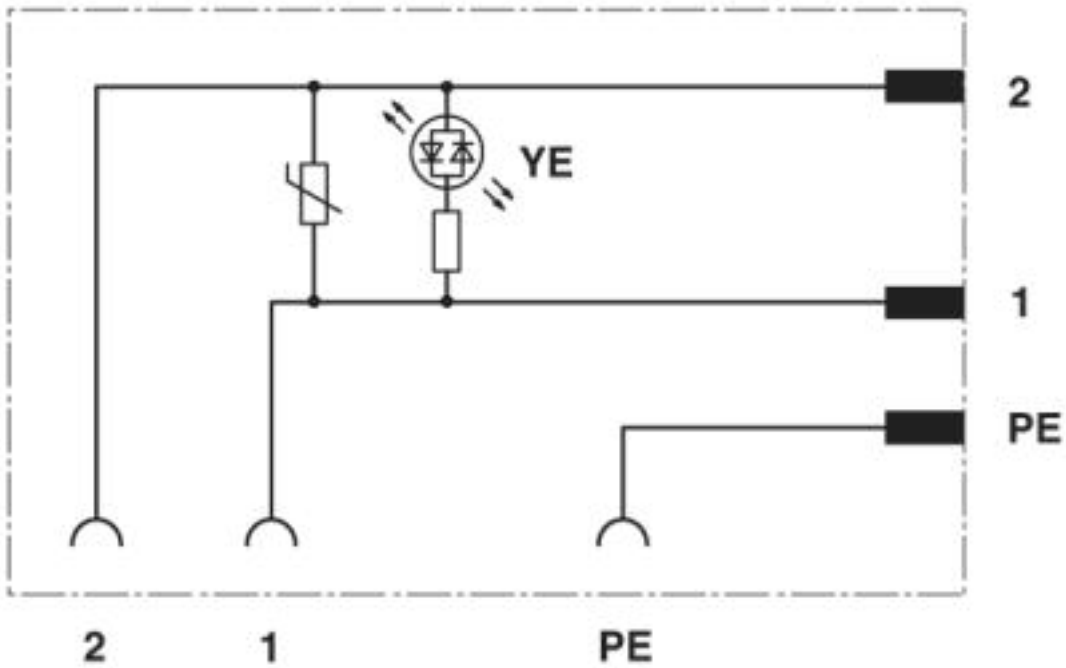

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>