

Abdeckprofil - APK 1 - 5022795

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Klappbares Abdeckprofil, ermöglicht zusammen mit Abdeckprofilhalter APK-TU und Halteprofil APK-HP die aufklappbare Abdeckung von Klemmenleisten; wird in das Halteprofil APK-HP eingerastet, Abmessung: 95 x 50 mm

Produkteigenschaften

- ☒ Beschriftbar
- ☒ Schutz gegen Umwelteinfüsse
- ☒ Schutz gegen ungewollte Betätigung von Klemmstellen oder Trennklemmen
- ☒ Abdeckung von spannungsführenden Teilen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918095291

Technische Daten

Maße

Länge (b)	50 mm
Breite (a)	95 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	transparent
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	Polycarbonat PC

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27141143

Abdeckprofil - APK 1 - 5022795

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141143
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000886


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Zeichnungen

Abdeckprofil - APK 1 - 5022795

Maßzeichnung

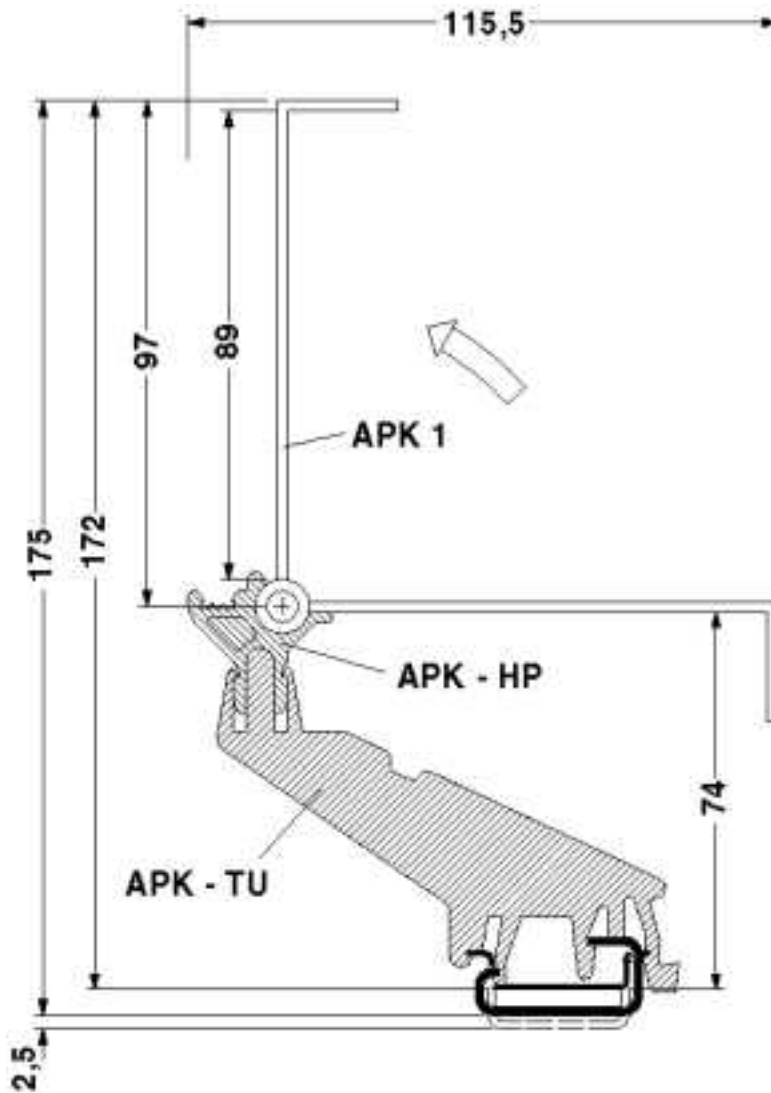

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>