
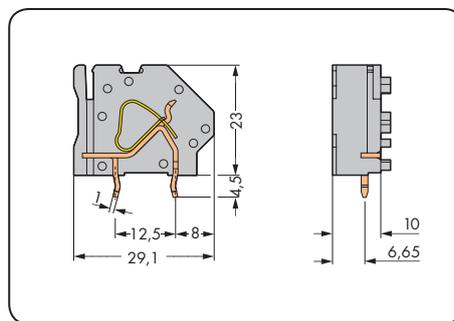


Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in		Rastermaß 10 mm / 0.394 in	
0,2 – 6 mm ² 630 V/6 kV/2 41 A	AWG 24 – 10 300 V/10 A	0,2 – 6 mm ² 1000 V/8 kV/2 41 A	AWG 24 – 10 300 V/10 A

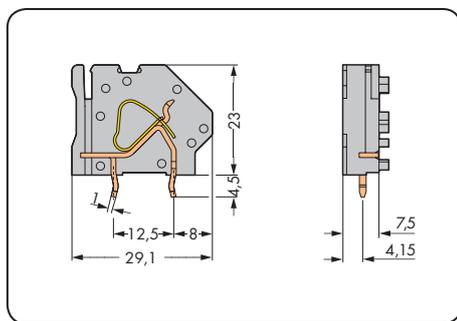

Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Anreihbare Einzelklemme mit Brückungsschacht, 2 Lötstifte/Pol			Anreihbare Einzelklemme mit Brückungsschacht, 2 Lötstifte/Pol		
● grau	745-831	100 (2 x 50)	● grau	745-841	100 (2 x 50)
● lichtgrau	745-833	100 (2 x 50)	● lichtgrau	745-843	100 (2 x 50)
① ● blau	745-834	100 (2 x 50)	① ● blau	745-844	100 (2 x 50)
● grün-gelb	745-837	100 (2 x 50)	● grün-gelb	745-847	100 (2 x 50)
● hellgrün	745-838	100 (2 x 50)	● hellgrün	745-848	100 (2 x 50)
○ Ex e II	745-833/999-950		○ Ex e II	745-843/999-950	
①	Für Ex i-Anwendungen geeignet		①	Für Ex i-Anwendungen geeignet	
Produktzubehör			Produktzubehör		
Rasterzwischenstück 2,5 mm breit, grau			Rasterzwischenstück 2,5 mm breit, grau		
	745-338	500 (10 x 50)			

Abschluss- und Endplatten, Serie 745 – 6 mm ²		Bestellnr.	VPE
	Abschlussplatte, anrastbar, 1,5 mm dick, grau	745-300	100
	Abschlussplatte mit Befestigungsflansch, grau	745-340	50
	Endplatte mit Befestigungsflansch, grau	745-345	50
Zusatz-Bestellnr. für Abschluss- und Endplatten in Farben			
● blau /000-006	Bestellnr.-Beispiel:	
● lichtgrau /000-009	Abschlussplatte mit Befestigungsflansch,	
● grün-gelb /000-016	lichtgrau: 745-340/000-009	
● hellgrün /000-017		