
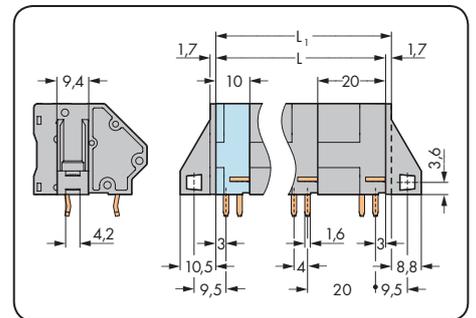
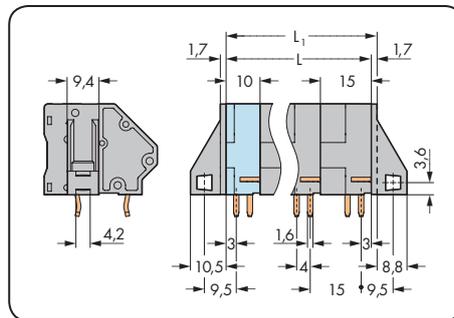


Rastermaß 10 mm / 0.394 in		Rastermaß 15 mm / 0.591 in		Rastermaß 20 mm / 0.787 in	
0,2 – 16 mm ²	AWG 24 – 6	0,2 – 16 mm ²	AWG 24 – 6	0,2 – 16 mm ²	AWG 24 – 6
320 V/4 kV/2 76 A	300 V/10 A	1000 V/8 kV/2 76 A	300 V/65 A	1000 V/12 kV/2 76 A	600 V/65 A

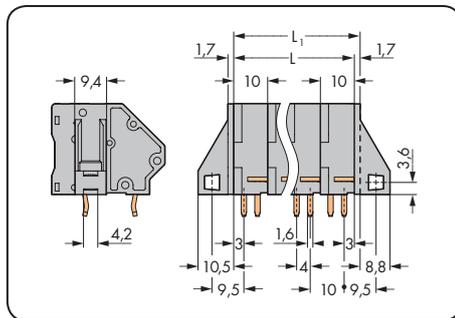

L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 10 mm
 L₁ = L + 1,7 mm ≙ Ausführung ohne Befestigungsflansche

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
Klemmenleiste mit Brückungsschächten, 4 Lötstifte/Pol, grau			Klemmenleiste mit Brückungsschächten, 4 Lötstifte/Pol, grau			Klemmenleiste mit Brückungsschächten, 4 Lötstifte/Pol, grau		
2	745-502/006-000	48	2	745-602/006-000	36	2	745-652/006-000	32
3	745-503/006-000	32	3	745-603/006-000	24	3	745-653/006-000	20
4	745-504/006-000	24	4	745-604/006-000	16	4	745-654/006-000	12
5	745-505/006-000	20	5	745-605/006-000	12	5	745-655/006-000	8
Zusatz-Bestellnr. für Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen			... /011-000					
Zusatz-Bestellnr. für Klemmenleisten mit 5 mm langen Lötstiften			... /007-000					

Zusatz-Bestellnr. für Ex e II- und Ex i-Anwendungen

○ Ex e II	... /000-009/999-950	Bestellnr.-Beispiele:
● Ex i	... /000-006	Klemmenleiste ohne Befestigungsflansche, Rastermaß 10 mm, 5-polig, Ex e II: 745-505/006-009/999-950
		Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen, Rastermaß 10 mm, 5-polig, Ex e II: 745-505/011-009/999-950

Zusatz-Bestellnr. für Klemmenleisten in Farben

● schwarz	... /000-004	Bestellnr.-Beispiele:
● blau	... /000-006	Klemmenleiste ohne Befestigungsflansche, Rastermaß 20 mm, 5-polig, lichtgrau: 745-655/006-009 (... /006-... ohne Befestigungsflansche)
○ lichtgrau	... /000-009	
● grün-gelb	... /000-016	
● hellgrün	... /000-017	Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen, Rastermaß 20 mm, 5-polig, lichtgrau: 745-655/011-009 (... /011-... mit Befestigungsflanschen)
● grün	... /000-023	