
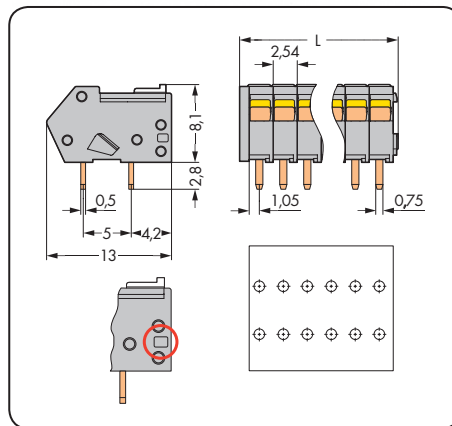


Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in		Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in	
0,08 - 0,5 mm ²	AWG 28 - 20	0,08 - 0,5 mm ²	AWG 28 - 20
160 V/2,5 kV/2 6 A	150 V/4 A	160 V/2,5 kV/2 6 A	150 V/4 A

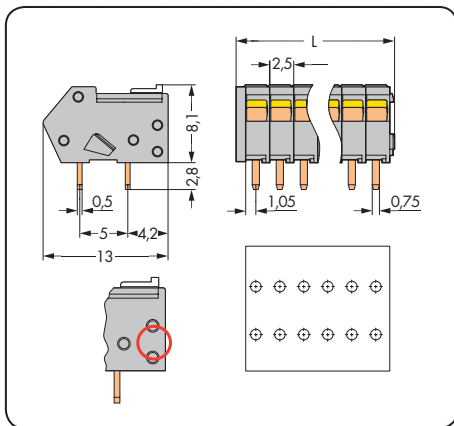

L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm

○ Ausnehmung auf der Klemmenrückseite dient zur Unterscheidung der Rastermaße

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
Klemmenleiste mit Betätigungsschiebern, 2 Lötstifte/Pol in Reihe, grau, Betätigungsschieber weiß			Klemmenleiste mit Betätigungsschiebern, 2 Lötstifte/Pol in Reihe, grau, Betätigungsschieber weiß		
2	218-102	1000 (10 x 100)	2	218-502	1000 (10 x 100)
3	218-103	1000 (10 x 100)	3	218-503	1000 (10 x 100)
4	218-104	500 (5 x 100)	4	218-504	500 (5 x 100)
5	218-105	500 (5 x 100)	5	218-505	500 (5 x 100)
6	218-106	280 (4 x 70)	6	218-506	280 (4 x 70)
7	218-107	240 (4 x 60)	7	218-507	240 (4 x 60)
8	218-108	220 (4 x 55)	8	218-508	220 (4 x 55)
9	218-109	200 (4 x 50)	9	218-509	200 (4 x 50)
10	218-110	180 (4 x 45)	10	218-510	160 (4 x 40)
11	218-111	160 (4 x 40)	11	218-511	160 (4 x 40)
12	218-112	140 (4 x 35)	12	218-512	140 (4 x 35)
13	218-113	140 (4 x 35)	13	218-513	140 (4 x 35)
14	218-114	120 (4 x 30)	14	218-514	120 (4 x 30)
15	218-115	120 (4 x 30)	15	218-515	120 (4 x 30)
16	218-116	100 (4 x 25)	16	218-516	100 (4 x 25)
:	:		:	:	
21	218-121	80 (4 x 20)	21	218-521	80 (4 x 20)
22	218-122	80 (4 x 20)	22	218-522	80 (4 x 20)
23	218-123	80 (4 x 20)	23	218-523	80 (4 x 20)
24	218-124	60 (4 x 15)	24	218-524	60 (4 x 15)

Zusatz-Bestellnr. für Klemmenleisten in Farben

● schwarz/000-004	Bestellnr.-Beispiel: Klemmenleiste, Rastermaß 2,5 mm, 8-polig, orange 2 Lötstifte in Reihe: 218-108/000-012
● rot/000-005	
● blau/000-006	
● orange/000-012	
● grün/000-023	
○ weiß/000-050	

Auf Anfrage erhältlich: Andere Polzahlen, andere Farben, farbig gemischte Klemmenleisten und direkte Bedruckung.