

Signalleuchte mit integrierter Glühlampe, 10 mm, Blende Pfeilform, 28 V, Blende transparent, Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 verzinnt



Beschreibung

Signalleuchten mit integrierter Glühlampe, Glimmlampe oder Leuchtstoff-Glimmlampe,
Einbaudurchmesser 10 mm

Technische Daten

> Allgemein

Farbe der Blende	farblos
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	transparent
Form der Blende	pfeilförmig
beleuchtbar	ja
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	2,6 g
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40
Mindestbestellmenge (MOQ)	50 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

Einbauöffnung	10 mm
Einbautiefe	30 mm
Einbauhöhe	3 mm

> Mechanische Kennwerte


Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Lötbarkeit	Ja
Anschluss rückseitig	Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 verzinnt

> Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	28 V
--	------

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen

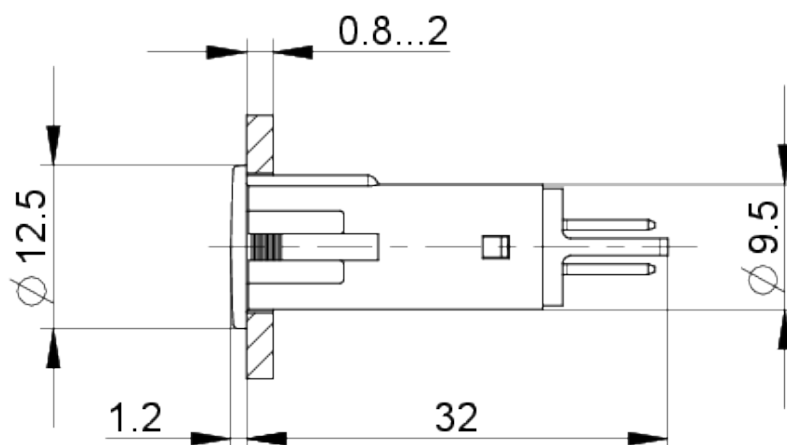

Einbauöffnung-Zeichnungen

