

Signalleuchte mit integrierter Glimmlampe, 10 mm, Blende rund, 230 V, Blende rot, Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 verzinnt



Beschreibung

Signalleuchten mit integrierter Glühlampe, Glimmlampe oder Leuchtstoff-Glimmlampe, Einbaudurchmesser 10 mm



Technische Daten

> Allgemein

Farbe der Blende	rot
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	transparent
Form der Blende	rund
beleuchtbar	ja
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	2,1 g
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40
Mindestbestellmenge (MOQ)	50 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

Einbauöffnung	10 mm
Einbautiefe	30 mm
Einbauhöhe	3 mm
Maß des Bundes	12,5 mm

> Mechanische Kennwerte


Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Lötbarkeit	Ja
Anschluss rückseitig	Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 verzinnt

> Elektrische Kennwerte


Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	230 V
---	-------

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen

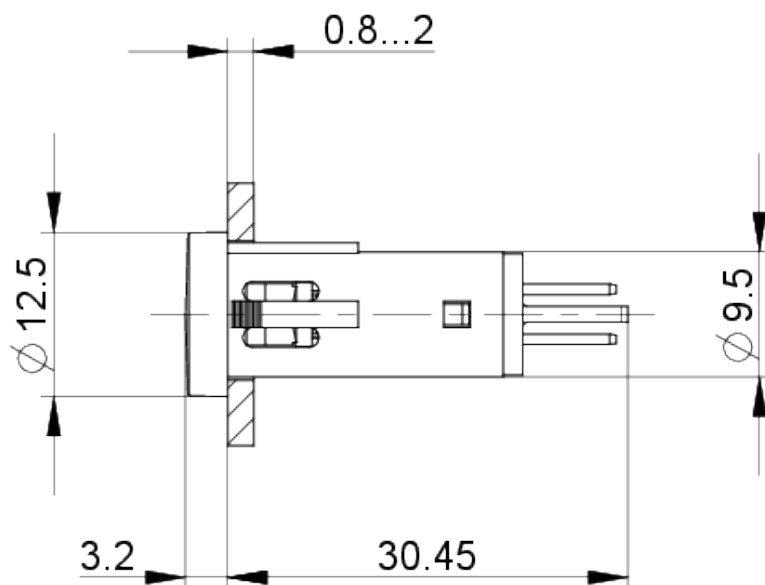

Maß-Zeichnungen

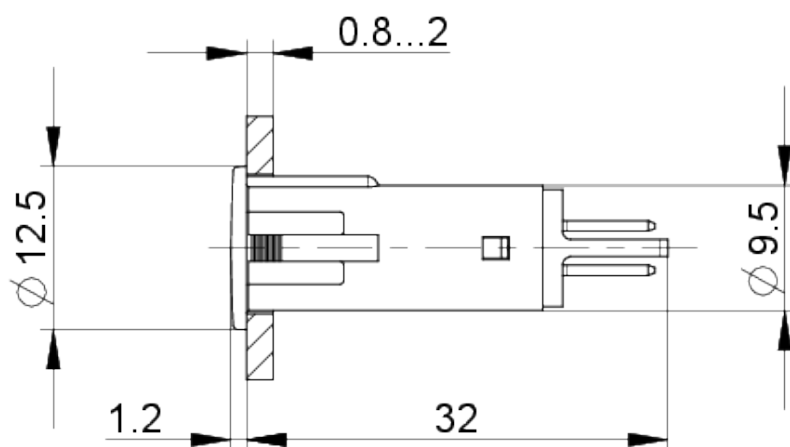

Einbauöffnung-Zeichnungen

