
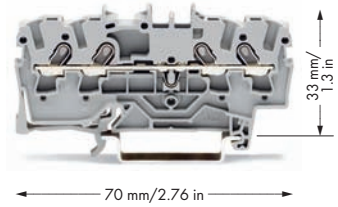
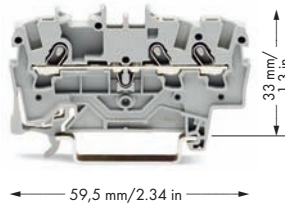


Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter- und Ex-Klemmen 1,5 (2,5) mm² Serie 2001

0,25 - 1,5 (2,5) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 18 A (24 A) Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 in 9 - 11 mm / 0.39 in ③	AWG 22 - 14 600 V, 15 A ④ 600 V, 15 A ⑤	0,25 - 1,5 (2,5) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 18 A (24 A) Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 in 9 - 11 mm / 0.39 in ③	AWG 22 - 14 600 V, 15 A ④ 600 V, 15 A ⑤	0,25 - 1,5 (2,5) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 18 A (24 A) Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 in 9 - 11 mm / 0.39 in ③	AWG 22 - 14 600 V, 15 A ④ 600 V, 15 A ⑤
--	---	--	---	--	---

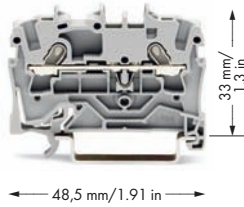

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
2-Leiter-Durchgangsklemme		3-Leiter-Durchgangsklemme		4-Leiter-Durchgangsklemme	
grau ⑤	2001-1201 ⑤ 100	grau ⑤	2001-1301 ⑤ 100	grau ⑤	2001-1401 ⑤ 100
blau ⑤	2001-1204 ④ ⑤ 100	blau ⑤	2001-1304 ④ ⑤ 100	blau ⑤	2001-1404 ④ ⑤ 100
orange ⑤	2001-1202 ⑤ 100	orange ⑤	2001-1302 ⑤ 100	orange ⑤	2001-1402 ⑤ 100
rot ⑤	2001-1203 ⑤ 100	rot ⑤	2001-1303 ⑤ 100	rot ⑤	2001-1403 ⑤ 100
schwarz ⑤	2001-1205 ⑤ 100	schwarz ⑤	2001-1305 ⑤ 100	schwarz ⑤	2001-1405 ⑤ 100
gelb ⑤	2001-1206 ⑤ 100	gelb ⑤	2001-1306 ⑤ 100	gelb ⑤	2001-1406 ⑤ 100
2-Leiter-Schutzleiterklemme		3-Leiter-Schutzleiterklemme		4-Leiter-Schutzleiterklemme	
grün-gelb ⑤	2001-1207 ⑤ 100	grün-gelb ⑤	2001-1307 ⑤ 100	grün-gelb ⑤	2001-1407 ⑤ 100
Weitere Klemmen gleicher Bauform		Weitere Klemmen gleicher Bauform		Weitere Klemmen gleicher Bauform	
Dioden	2001-1211/1000-411 Seite 116	Dioden	2001-1311/1000-411 Seite 116	Dioden	2001-1411/1000-411 Seite 116
		LED	2001-1321/1000-434 Seite 116	LED	2001-1421/1000-434 Seite 116
				Doppeldurchgang	2001-1441 Seite 57
Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch	
Trennwand Ex e/Ex i, orange, 3 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick	
90 mm	209-190 50 (2x25)	orange	2002-1392 100 (4x25)	orange	2002-1492 100 (4x25)
120 mm	209-191 50 (2x25)	grau	2002-1391 100 (4x25)	grau	2002-1491 100 (4x25)
Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick		Trennwand, überstehend, 2 mm dick		Trennwand, überstehend, 2 mm dick	
orange	2002-1292 100 (4x25)	orange	2002-1394 100 (4x25)	orange	2002-1494 100 (4x25)
grau	2002-1291 100 (4x25)	grau	2002-1393 100 (4x25)	grau	2002-1493 100 (4x25)
Trennwand, überstehend, 2 mm dick		Trennwand Ex e/Ex i, orange, 3 mm dick		Trennwand Ex e/Ex i, orange, 3 mm dick	
orange	2002-1294 100 (4x25)	120 mm	209-191 50 (2x25)	120 mm	209-191 50 (2x25)
grau	2002-1293 100 (4x25)				
Zubehör, Serie 2001					
passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen (siehe Kapitel 13)					
Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,25 - 0,5 mm ² lichtgrau		Kammbrücker, isoliert, I _N 18 A, lichtgrau		Kammbrücker, isoliert, I _N 18 A, lichtgrau	
	2001-171 200 (8x25)	2-fach	2001-402 200 (8x25)	1 - 3	2001-433 200 (8x25)
Reduzierbrücker, isoliert, I _N 32 A lichtgrau		3-fach	2001-403 200 (8x25)	1 - 4	2001-434 200 (8x25)
	2006-499 50 (2x25)	4-fach	2001-404 200 (8x25)	1 - 5	2001-435 100 (4x25)
Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen gelb		5-fach	2001-405 100 (4x25)	1 - 6	2001-436 100 (4x25)
	2001-115 100 (4x25)	6-fach	2001-406 100 (4x25)	1 - 7	2001-437 100 (4x25)
		7-fach	2001-407 100 (4x25)	1 - 8	2001-438 100 (4x25)
		8-fach	2001-408 100 (4x25)	1 - 9	2001-439 100 (4x25)
		9-fach	2001-409 100 (4x25)	1 - 10	2001-440 100 (4x25)
		10-fach	2001-410 100 (4x25)		