 
 

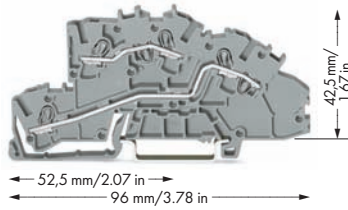




# TOPJOB®

## Installationsetagenklemmen 2,5 (4) mm<sup>2</sup> Serie 2003

0,25 - 2,5 (4) mm <sup>2</sup> ①   AWG 22 - 12 250 V/4 kV/3; 32 A ② ③ 400 V/6 kV/3; 32 A ② ④ Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in  10 - 12 mm / 0.43 in ⑤	0,25 - 2,5 (4) mm <sup>2</sup> ①   AWG 22 - 12 400 V/6 kV/3 ② I <sub>N</sub> 32 A Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in  10 - 12 mm / 0.43 in ⑤
---	--

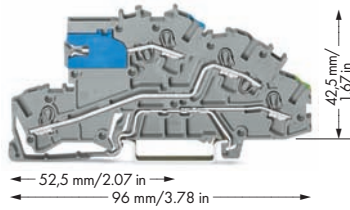

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Zubehör
<b>Installationsetagenklemme,</b> mit N-Trennschlitten, grau		<b>Installationsetagenklemme,</b> grau		
○ NT/L/PE	2003-7641 50	○ L/L	2003-7642 50	<b>Sammelschiene,</b> verzinkt, Cu 10 mm x 3 mm, 1000 mm lang I <sub>N</sub> 140 A <b>210-133</b> 1
		○ N/L	2003-7649 50	

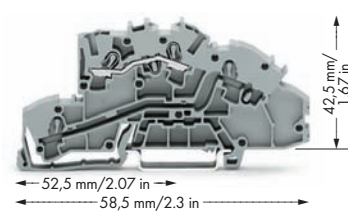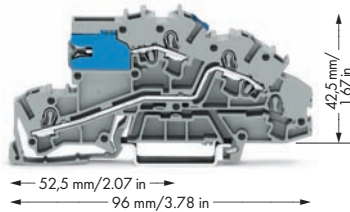

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Zubehör
<b>Installationsetagenklemme,</b> mit N-Trennschlitten, grau		<b>Installationsetagenklemme,</b> grau		<b>N-Einspeiseklemme,</b> I <sub>N</sub> 76 A, 16 mm <sup>2</sup> , 12 mm breit blau <b>2016-7714</b> 20
○ NT/L	2003-7640 50	○ L	2003-7650 50	<b>PE-Einspeiseklemme,</b> 16 mm <sup>2</sup> , 12 mm breit grün-gelb <b>2016-7607</b> 20
○ LT/L	2003-7659 50	○ N	2003-7651 50	<b>Anschlussklemme,</b> für Sammelschiene, mit blauer Kappe, 2,5 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> blau <b>210-281</b> 100 (2x50)
<b>Installationsetagenklemme,</b> grau				<b>Anschlussklemme,</b> für Sammelschiene, 2,5 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> blank <b>209-105</b> 50
○ N/L/PE	2003-7646 50			<b>Schaltsperrle,</b> einrastbar, zum Sichern des Trennschlittens orange <b>2003-7300</b> 100 (4x25)
○ L/L/PE	2003-7645 50			<b>Isolierungsstopp,</b> 5 Stück / Strang, 0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup> lichtgrau <b>2002-171</b> 200 (8x25)

### Zubehör, Serie 2003

passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen  
(siehe Kapitel 13)

<b>Sammelschienenträger,</b> nicht als Endklammer verwendbar, auf TS 35 aufrastbar, 1,5 mm dick blau <b>2009-304</b> 100 (4x25)	<b>Sammelschienenträger,</b> mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte, auf TS 35 aufrastbar, 7,5 mm dick blau <b>2009-305</b> 25	<b>Prüfstecker,</b> mit 500mm-Leitung, Ø 2 mm rot <b>210-136</b> 50
<b>Abschluss- und Zwischenplatte,</b> 0,8 mm dick orange <b>2003-7692</b> 100 (4x25)	<b>Sammelschienenabdeckung,</b> transparent, 1000 mm lang <b>777-303</b> 1	<b>Prüfstecker,</b> mit 500mm-Leitung, Ø 2,3 mm gelb <b>210-137</b> 50