


Artikelnummer: 281-611
 Produktbeschreibung: Sicherungsklemme mit schwenkbarem
 Sicherungshalter; für G-
 Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne
 Defekt-Anzeige; Mittenbeschriftung; TS
 35; Frontverdrahtung

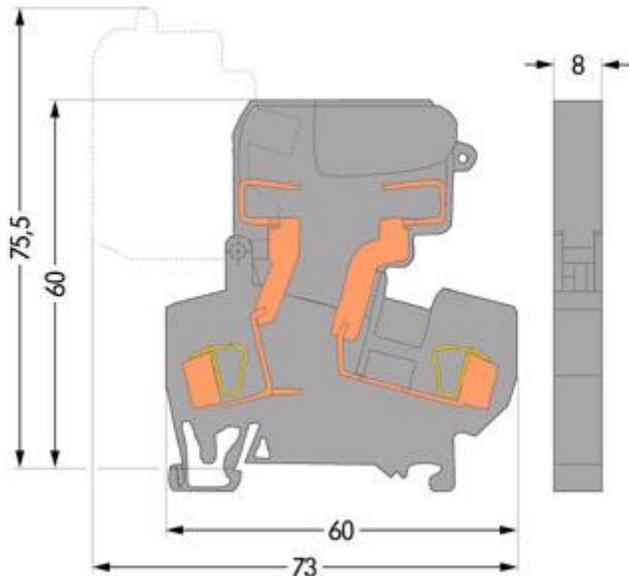

Verpackungseinheit 50 Stück

für G-Sicherungseinsatz	5 x 20 mm
Querschnitt von [mm ²]	0,08 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	4 mm ²
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	600 V
Spannung UL	600 V
Strom UL	10 A
Strom CSA	10 A
Bemessungsspannung EN	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	10 A
Nennstrom	6,3 A
Gewicht	17,26 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	2
Höhe [mm]	60 mm
Höhe [inch]	2,36 in
Breite [mm]	8 mm
Breite [inch]	0,315 in
Tiefe [mm]	60 mm
Tiefe [inch]	2,36 in

Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	10 mm
Abisolierlänge [inch]	21,37 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten