


Bestellnummer: 2002-2408
 Produktbeschreibung: 4-Leiter-Doppelstockklemme 8-Leiter-Durchgangsklemme L
 intern gebrückt Gehäusefarbe grau Leitereinführung violett
 bedruckt ohne Beschriftungsträger Mitten- / Seitliche
 Beschriftung für TS 35 Frontverdrahtung CAGE CLAMP®S-
 Anschluss

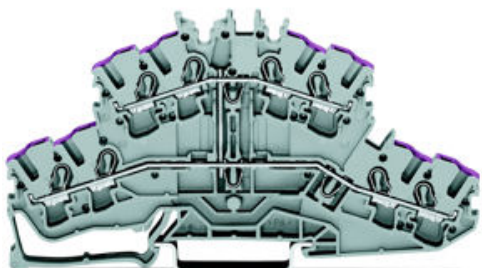

Verpackungseinheit 50 Stück

Anzahl der Ebenen	2
Querschnitt [mm ²]	0,25 - 2,5 mm ²
Querschnitt [AWG]	22 - 12 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt [mm ²]	0,25 - 4 mm ²
Querschnitt [AWG]	22 - 12 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	24 A
Nennstrom	28 A
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	8
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	52,5 mm
Höhe [inch]	2,067 in
Breite [mm]	5,2 mm
Breite [inch]	0,205 in
Tiefe [mm]	104,8 mm



Tiefe [inch]	4,126 in
Abisolierlänge von [mm]	10 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm
Abisolierlänge [inch]	0,43 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten