



## ABDECKKAPPEN TYP ABK 405

für Klemmen der Type 500  
2- bis 12polig



Die Abdeckkappen ABK 405 dienen zur berührungssicheren Abdeckung der Europaklemmen Typ 500 (außer 500 SK II). Sie sind in jeder beliebigen Polzahl von 2 bis 12 lieferbar.

Nach Befestigung der Klemmleiste wird die Abdeckkappe einfach aufgedrückt und rastet unverlierbar in die Klemmleiste ein. Auf Kundenwunsch können zusätzliche Befestigungsbohrungen angebracht werden. An der Netzanschlussseite sind die Abdeckkappen breiter als die Klemmen, wodurch ein möglicher Parallelanschluss mit abgedeckt wird.


Gegen Mehrpreis können Abdeckkappen auch bedruckt geliefert werden.

### Zubehör:

500-31  
500-31 DS  
500-35  
500-35 DS  
500 K 35  
500 K 35 DS  
500 RZ  
500 RZ DS  
500 LRZ  
500 LRZ DS

## Zeichnungen

*Auf Zeichnung klicken für PDF-Ansicht*

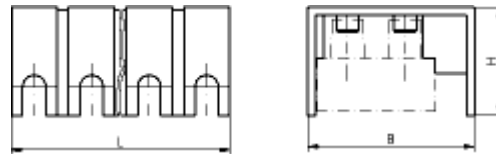

## Bestellinformation

Typ/Polzahl	Bestell-Nr.	kg je 100 Stk.	Verp.- Einheit	L x B x H
ABK 405/ 2	193202	0,23	250	18,0 x 29,0 x 18,8
ABK 405/ 3	193203	0,35	200	28,0 x 29,0 x 18,8
ABK 405/ 4	193204	0,47	150	38,0 x 29,0 x 18,8
ABK 405/ 5	193205	0,58	100	48,0 x 29,0 x 18,8
ABK 405/ 6	193206	0,70	80	58,0 x 29,0 x 18,8
ABK 405/ 7	193207	0,82	40	68,0 x 29,0 x 18,8
ABK 405/ 8	193208	0,93	40	78,0 x 29,0 x 18,8
ABK 405/ 9	193209	1,05	40	88,0 x 29,0 x 18,8
ABK 405/10	193210	1,17	40	98,0 x 29,0 x 18,8
ABK 405/11	193211	1,28	40	108,0 x 29,0 x 18,8
ABK 405/12	193212	1,40	40	118,0 x 29,0 x 18,8

## Technische Angaben

**Werkstoff:** Polyamid 6.6, grau  
Dauergebrauchstemperatur 100 °C  
kurzzeitig 160 °C