


13 Schirmanschlussklemmen und Schirmübergabe

524


Schirmanschlussklemme	Schirmübergabe
-----------------------	----------------



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
Schirmanschlussklemme, kontaktierbarer Schirmdurchmesser 10 mm bis 17 mm, Hmax. 63 mm, 23 mm breit, Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse.		Schirmübergabe, inklusive Kabelbinder für Schirmdurchmesser 5 mm und 10 mm	
791-117	50	55 mm lang 709-350	100 (4x25)
Schirmanschlussklemme, kontaktierbarer Schirmdurchmesser 16 mm bis 24 mm, Hmax. 78 mm, 30 mm breit, Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse.		Schirmübergabe, inklusive Kabelbinder für Schirmdurchmesser 5 mm und 10 mm	
791-124	50	150 mm lang 709-352	100 (4x25)
Schirmanschlussklemme, kontaktierbarer Schirmdurchmesser 1,5 mm bis 6,5 mm, Hmax. 40 mm, 10 mm breit, Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse.			
791-107	50		
Schirmanschlussklemme, kontaktierbarer Schirmdurchmesser 5 mm bis 11 mm, Hmax. 47 mm, 17 mm breit, Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse.			
791-111	50		

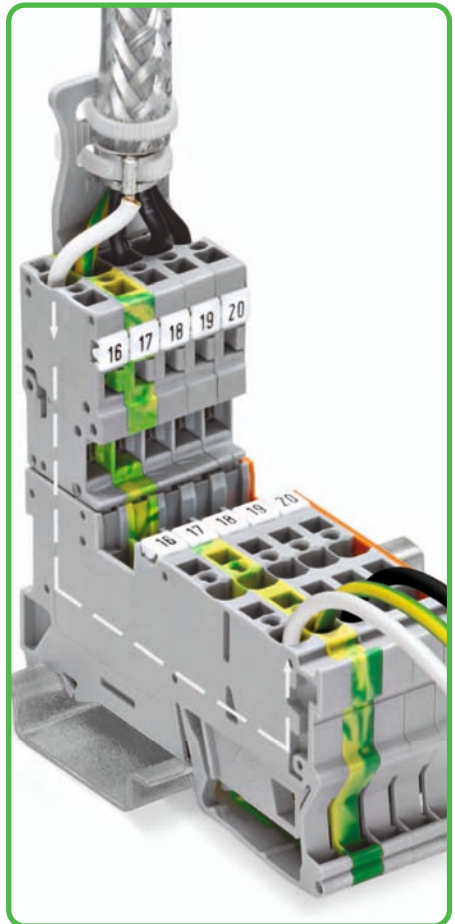

Schirmübergabe hier am Beispiel einer X-COM®-Steckverbindung

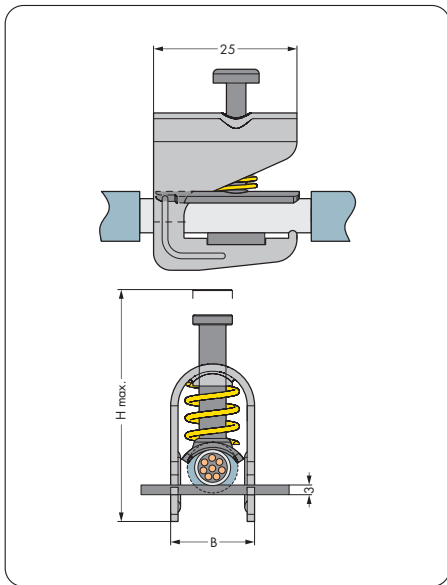

Abmessungen in mm