



ABDECKKAPPEN TYP ABK 406

für Klemmen der Type 1000
2- bis 12polig



Die Abdeckkappen ABK 406 dienen zur berührungssicheren Abdeckung der Europaklemmen Typ 1000. Sie sind in jeder beliebigen Polzahl von 2 bis 12 lieferbar.

Nach Befestigung der Klemmleiste wird die Abdeckkappe einfach aufgedrückt und rastet unverlierbar in die Klemmleiste ein. Auf Kundenwunsch können zusätzliche Befestigungsbohrungen angebracht werden. An der Netzanschlussseite sind die Abdeckkappen breiter als die Klemmen, wodurch ein möglicher Parallelanschluss mit abgedeckt wird.

Gegen Mehrpreis können Abdeckkappen auch bedruckt geliefert werden.

Zubehör:


1000
1000 DS
1000 K
1000 K DS

Technische Angaben

Werkstoff: Polyamid 6.6, grau
Dauergebrauchstemperatur 100 °C
kurzzeitig 160 °C

Zeichnungen

Auf Zeichnung klicken für PDF-Ansicht

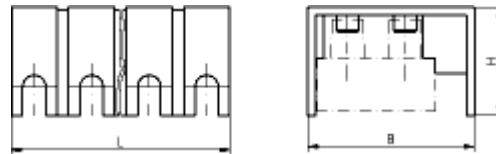

Bestellinformation

Typ/Polzahl	Bestell-Nr.	kg je 100 Stk.	Verp.- Einheit	L x B x H
ABK 406/ 2	193302	0,29	200	21,0 x 35,5 x 20,7
ABK 406/ 3	193303	0,44	100	33,0 x 35,5 x 20,7
ABK 406/ 4	193304	0,58	75	45,0 x 35,5 x 20,7
ABK 406/ 5	193305	0,72	50	57,0 x 35,5 x 20,7
ABK 406/ 6	193306	0,87	50	69,0 x 35,5 x 20,7
ABK 406/ 7	193307	1,01	40	81,0 x 35,5 x 20,7
ABK 406/ 8	193308	1,15	40	93,0 x 35,5 x 20,7
ABK 406/ 9	193309	1,30		105,0 x 35,5 x 20,7
ABK 406/10	193310	1,44		117,0 x 35,5 x 20,7
ABK 406/11	193311	1,59		129,0 x 35,5 x 20,7
ABK 406/12	193312	1,73	25	141,0 x 35,5 x 20,7