
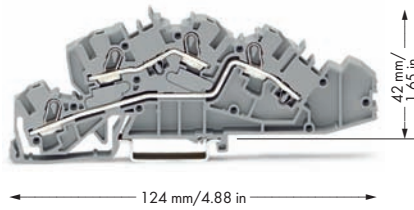
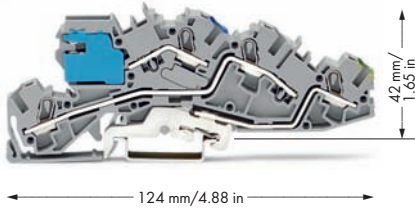


TOPJOB® Installationsetagenklemmen 4 (6) mm² Serie 2005

0,5 - 4 (6) mm² ① | AWG 20 - 10
250 V/4 kV/3; 36 A ② ③
400 V/6 kV/3; 36 A ② ④
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 in
11 - 13 mm / 0.47 in ⑤

0,5 - 4 (6) mm² ① | AWG 20 - 10
400 V/6 kV/3 ②
I_N 36 A
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 in
11 - 13 mm / 0.47 in ⑤

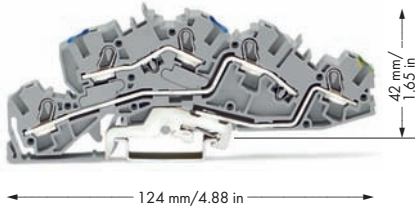

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Zubehör
Installationsetagenklemme, mit N-Trennschlitten, grau		Installationsetagenklemme, grau		
○ NT/L/PE	2005-7641 50	○ L/L	2005-7642 50	N-Einspeiseklemme, I _N 76 A, 16 mm ² , 12 mm breit blau 2016-7714 20
		○ N/L	2005-7649 50	PE-Einspeiseklemme, 16 mm ² , 12 mm breit grün-gelb 2016-7607 20
				Anschlussklemme, für Sammelschiene, mit blauer Kappe, 2,5 mm ² - 16 mm ² blau 210-281 100 (2x50)
				Anschlussklemme, für Sammelschiene, 2,5 mm ² - 35 mm ² blank 209-105 50
Installationsetagenklemme, grau				Schaltsperrle, einrastbar, zum Sichern des Trennschlittens orange 2005-7300 100 (4x25)
○ N/L/PE	2005-7646 50			Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,25 - 0,5 mm ² lichtgrau 2004-171 200 (8x25)
Installationsetagenklemme, grau				Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,75 - 1 mm ² dunkelgrau 2004-172 200 (8x25)
○ L/L/PE	2005-7645 50			Kammbrücke, isoliert, I _N 32 A, lichtgrau 2-fach 2004-402 200 (8x25) 3-fach 2004-403 200 (8x25) 4-fach 2004-404 100 (4x25) 5-fach 2004-405 100 (4x25) 6-fach 2004-406 100 (4x25) 7-fach 2004-407 100 (4x25) 8-fach 2004-408 100 (4x25) 9-fach 2004-409 100 (4x25) 10-fach 2004-410 100 (4x25)
Zubehör, Serie 2005 passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen (siehe Kapitel 13)				
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick orange 2005-7692 100 (4x25)		Sammelschienenträger, nicht als Endklammer verwendbar, auf TS 35 aufrastbar, 1,5 mm dick blau 2009-304 100 (4x25)		
Sammelschiene, verzinkt, Cu 10 mm x 3 mm, 1000 mm lang I _N 140 A 210-133 1				
Sammelschienenabdeckung, transparent, 1000 mm lang 777-303 1		Sammelschienenträger, mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte, auf TS 35 aufrastbar, 7,5 mm dick blau 2009-305 25		