


**Artikelnummer:** 285-135  
**Produktbeschreibung:** 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung;  
 nur auf TS 35 \* 15; 2,3 mm dick; Seitliche Verdrahtung; Power  
 CLAMP-Anschluss; horizontale Bauform

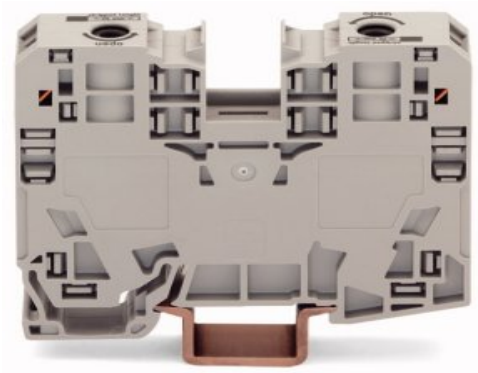

Verpackungseinheit 15 Stück

Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	6 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	35 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	10 AWG
Querschnitt bis [AWG]	2 AWG
Anschlusstechnik	POWER CAGE CLAMP
Bemessungsspannung EN	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	125 A
Gewicht	78,651 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	63 mm
Höhe [inch]	2,48 in
Breite [mm]	16 mm
Breite [inch]	0,63 in
Tiefe [mm]	86 mm
Tiefe [inch]	3,386 in
Abisolierlänge von [mm]	25 mm
Abisolierlänge bis [mm]	25 mm
Abisolierlänge [inch]	0,98 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
285-135	UR	E45172	600	115	8-2

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten