


**Artikelnummer:** 256-402  
**Produktbeschreibung:** Klemmenleiste für Leiterplatten; 2 Lötstifte/Pol; 2-polig; Rastermaß 5/5,08 mm / 0,2 in; Frontverdrahtung; CAGE CLAMP®-Anschluss

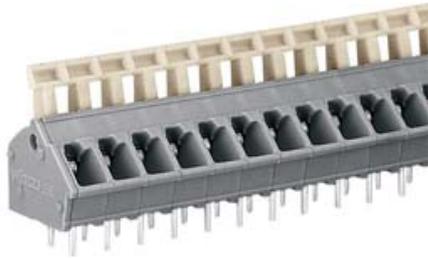

Verpackungseinheit 400 4\*100 Stück

Rastermaß von [mm]	5 mm
Rastermaß bis [mm]	5,08 mm
Rastermaß von [inch]	0,197 in
Rastermaß bis [inch]	0,2 in
Polzahl	2
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung UL	300 V
Spannung CSA	300/600 V
Strom UL	15 A
Strom CSA	15/5 A
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	16 A
Bemessungsspannung EN	500 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	16 A



Farbe	grau
Verdrahtungsart	abgewinkelt
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	2
Höhe [mm]	18,2 mm
Höhe [inch]	0,72 in
Breite [mm]	12,9 mm
Breite [inch]	0,508 in
Tiefe [mm]	17,6 mm
Tiefe [inch]	0,693 in
Abisolierlänge von [mm]	5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	6 mm
Abisolierlänge [inch]	0,22 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten