

## Lötfreie Stiftkabelschuhe ohne Isolation

DIN 46230, ausgenommen\*

## Embouts de câble à sertir sans isolation

DIN 46230, excepté\*

## Uninsulated solderless pin terminals

DIN 46230, except\*

Werkstoff:  
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Matière:  
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé


Material:  
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperaturbeständigkeit:  
bis +125°C

Résistant à une température:  
jusqu'à +125°C


Temperature range:  
up to +125°C

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:  
3739

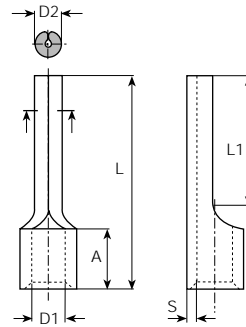

UL-No. E235797

mm <sup>2</sup> (AWG)	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	DIN 46 230	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	A mm	S mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
0.1-0.5 (26-22)	3739	0.5	1	1.4	14	8	4	0.5	1000	3975D
0.5-1 (22-18)	3740	*	1.7	1.9	15	8	5	0.8	1000	3975D / 3980N 3984E
	3740K	*	1.6	1.9	12	5	5	0.8	1000	
	3740L	1	1.6	1.9	17	10	5	0.8	1000	
1.5-2.5 (16-14)	3741	2.5	2.3	1.9	17	10	5	0.8	1000	3980N / 3982E 3994F
	3741K	*	2.3	1.9	12	5	5	0.8	1000	
	3741L	*	2.3	1.9	22	15	5	0.8	1000	
4-6 (12-10)	3742	6	3.6	2.7	20	10	6	1	500	

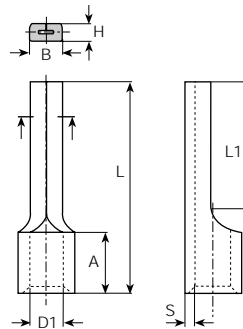

UL-No. E235797

mm <sup>2</sup> (AWG)	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	DIN 46 230	øD1 mm	B mm	H mm	L mm	L1 mm	A mm	S mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
10 (8)	3743	10	4.5	4.3	2.4	22	12	8	1.1	500	3980N / 3981AN
16 (6)	3744	16	5.8	5.5	2.6	26	13	10	1.2	200	
25 (4)	37441	*	6.7	6.8	2.6	33.5	15	13.5	1.2	200	3981AN / 3982CN 3982E / 3982G
35 (2)	37442	*	8.9	8	3	39	24.5	14	1.4	100	
50 (1/0)	37443	*	9.8	9.5	3.6	45	20	19	1.8	100	
70 (2/0)	37444	*	11.2	11	4	55	23	24	2	50	3981AN / 3982CN 3982G