


Artikelnummer: 285-134
Produktbeschreibung: 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung;
 nur auf TS 35 * 15; 2,3 mm dick; Seitliche Verdrahtung; Power
 CLAMP-Anschluss; horizontale Bauform

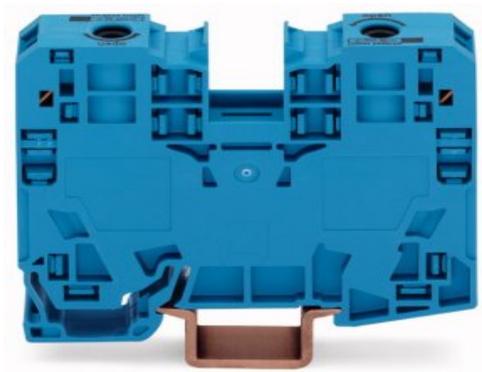

Verpackungseinheit 15 Stück

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Querschnitt von [mm ²] | 6 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 35 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 10 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 2 AWG |
| Anschlusstechnik | POWER CAGE CLAMP |
| Bemessungsspannung EN | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennstrom | 125 A |
| Gewicht | 78,651 g |
| Farbe | blau |
| Verdrahtungsart | Seitliche Verdrahtung |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 2 |
| Gesamte Anzahl der Potenziale | 1 |
| Höhe [mm] | 63 mm |
| Höhe [inch] | 2,48 in |
| Breite [mm] | 16 mm |
| Breite [inch] | 0,63 in |
| Tiefe [mm] | 86 mm |
| Tiefe [inch] | 3,386 in |
| Abisolierlänge von [mm] | 25 mm |
| Abisolierlänge bis [mm] | 25 mm |
| Abisolierlänge [inch] | 0,98 in |



| Artikel Nr. | Zulassungs- stelle | Zulassungs Nr. | Spannung [V] | Strom [A] | Querschnitt [mm ²] |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 285-134 | UR | E45172 | 600 | 115 | 8-2 |

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten